


品番：EA742HE

品名：計装 データロガー

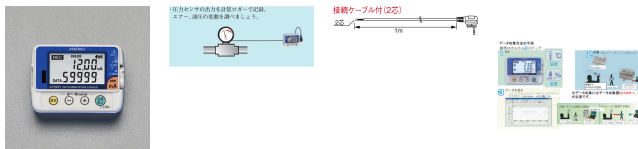

販売価格	19,800円(税抜) / 21,780円(税込)		
カタログ価格	19,800円(税抜) / 21,780円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/07 23:58現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0788ページ		



### 仕様

メーカー	日置電機 (HIOKI)	型番	LR5031
測定範囲(1ch)	-30~+30mA	精度	±0.5%rdg, ±5dgt
記憶容量	瞬時値記録 60,000データ/ch 統計値記録 15,000データ/ch 瞬時値、最大値、最小値、平均値の4種類で1データ	記録間隔	1/2/5/10/15/20/30s 1/2/5/10/15/20/30/60min
記録モード	瞬時値記録: 記録間隔ごとの瞬時値を記録 統計値記録: 1秒間隔で測定し記録間隔ごとの瞬時値/最大/最小/平均値を記録	記録方法	ワンタイム: メモリフル時記録停止 エンドレス: メモリフル時古いデータから削除して上書き保存 本体キー操作または予約時刻で開始 本体キー操作または予約時刻で停止, またはメモリフル時自動停止 (ワンタイム記録にて)
インターフェース	通信アダプタまたはデータコレクタと赤外線通信	サイズ	79(W)×28(D)×57(H)mm
重量	105g	電源	単3電池×1本(付属)
電池寿命	約2年(記録間隔1分,画面省電力モード,瞬時値記録,20℃環境にて) 約2か月(記録間隔1秒,画面省電力なし,瞬時値記録,20℃環境にて)	防塵・防水	IP54取得品(接続ケーブルを接続した状態で, ケーブル先端部を除く)
その他機能	常に1回前の記録データをバックアップ, 電池消耗時も記録データ/設定条	付属品	・接続ケーブル×1 ・取扱説明書×1

	件をバックアップ, 電池交換時に記録動作と時計を約30秒間保持		・操作ガイド×1 ・スタンド×1
使用可能範囲	-20~70°C、80%RH以下	用途	計装信号、4-20mA(専用)などの記録に。
別売データ収集器(EA742H-1、-2)を使ってPCにデータを転送可能。			
設置スペースを気にしない小型軽量ポケットサイズ			
一目で分かりやすい2項目表示			
記録しながら電池交換 (電池を外しても約30秒間は記録を継続)			
電池がなくなっても測定データは消えません。			
万が一の誤操作でも安心 (一つ前の記録データをバックアップ)			
LR9801付属			
測定を続けたままデータ収集			
省電力で長寿命			
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。			

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.