


品番 : EA742MK-38A

品名 : デジタル熱中症指数計

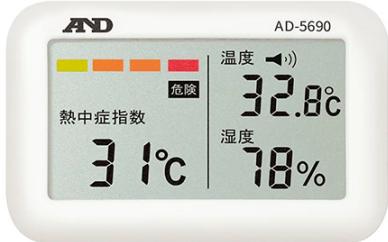

販売価格	1,530円(税抜) / 1,683円(税込)		
カタログ価格	1,530円(税抜) / 1,683円(税込)		
在庫数	最新在庫: 164 (2026/02/10 04:31現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0807ページ		



熱中症指数(WBGT)のアラームをブザーでお知らせします

### 仕様

メーカー	エー・アンド・ディ	型番	AD-5690D
測定項目	熱中症指数(WBGT)、温度、湿度	表示範囲	熱中症指数:0~50°C 温度:0~60°C 湿度:10~99%RH
分解能	熱中症指数:1°C、温度:0.1°C、湿度:1%RH	測定精度	温度:±1°C(10.0~39.9°C) ±2°C(0.0~9.9°C, 40.0~50.0°C) 湿度:±5%RH(30~69%RH) ±10%RH(20~29%RH, 70~90%RH)
電源	CR2032×1個(付属)	サイズ	62(W)×40(D)×12.5(H)mm
重量	26g(電池含む)	動作環境	0°C~50°C, 10%RH~90%RH(ただし、結露しないこと)
熱中症指数上限アラーム	厳重警戒(28°C~30°C)、危険(31°C以上)	電池寿命	約1年(周囲温度25°C、アラーム動作なしの場合)
熱中症の危険レベル表示	注意、警戒、厳重警戒、危険(液晶バー表示)	材質	本体・ボタン・スタンド・電池ふた:ABS
ブザー音量	約65dB(距離10cm)	保存環境	-10°C~55°C, 0%RH~95%RH(ただし、結露しないこと)
センサ	温度:サーミスター	サンプリング	20秒毎

湿度:高分子抵抗

公共施設、介護施設などに

熱中症指数(WBGT)の危険レベルを表示(注意、警戒、厳重警戒、危険の4つのレベル表示)

熱中症指数が28°Cまたは31°Cに達すると自動的にアラームが作動します。

ブザー音のオン/オフ機能付き

最高値、最低値を自動メモリー

ストラップ付

屋内用(※屋外で使用する場合は、黒球付き熱中症指数計:EA742MK-3Aをご使用ください。)

注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.