
 


品番 : EA742T

品名 : 溫湿度記録計

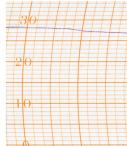

販売価格	83,900円(税抜)／92,290円(税込)		
カタログ価格	83,900円(税抜)／92,290円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/02/10 07:49現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0801ページ		



カタログ訂正

24/12/27 重量:(誤)3.6kg→(正)約3.1kg(電池除く) (No.55、56 1253)

仕様

メーカー	佐藤計量器製作所	型番	7210-00
測定範囲	温度:-15°C~40°C(最小目盛1°C) 湿度:0~100%(最小目盛1%RH)	精度	温度±1°C(10~30°C、その他は±2°C) 湿度±3%RH(20~95%RH at 15~25°C、その他は±5%RH)
電源	単2電池×2本(付属)	サイズ	336(W)×148(D)×295(H)mm
重量	約3.1kg(電池除く)	付属品	7日用記録紙55枚(1年分)、紫ペン(EA742S-11)×2本、記録紙保管用バインダー×1冊、試験成績書×1枚、取扱説明書
測定方式	温度:バイメタル 湿度:毛髪(特殊処理済み)	記録期間	1、7、32日切り替え
記録方式	連続ペン書き記録	円筒時間精度	±5分/1日、±35分/7日、±160分/32日

温度と湿度の記録を1日、7日、31日のスパンで1回の円筒時計に記録します。

高精度な温湿度记录计のベストセラー。機能性を追求したデザインで様々なニーズに応えます。

クオーツ時計内蔵

半導体、LSIの生産工場や環境実験室、薬品保管庫など、温湿度管理が特に重要視される場所で、その性能をいかんなく発揮します。

PMMA樹脂製の一体成形型ケースで本体をカバーし、ケースの外からでも記録紙を確認することが可能です。

ケースの開閉はキャリングハンドルの回転によるワンタッチ方式。設置、取り扱いも簡単です。

本器は記録紙にファイリングに便利な綴じ穴付き、クリーンペーパー(防塵紙)を標準装備していますので、ホコリを嫌う工場のクリーンルームや病院の検査室等には最適です。

トレーサビリティ校正:対応、JCSS校正:非対応

注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

※ご注意※

当記録用紙は日本国内で販売されている記録計用です。

海外輸出用とは温度レンジが異なる場合があります。温度レンジを必ずご確認ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.