


品番：EA743CP-2

品名：風速・風温計



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 123,800円(税抜) / 136,180円(税込) | | |
| カタログ価格 | 123,800円(税抜) / 136,180円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/06/24 07:51現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 0798ページ | | |

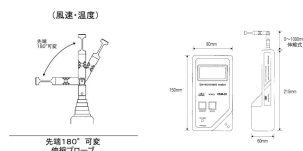

カタログ訂正

26/04/08 伸縮範囲の訂正。誤:200~1100mm、正:250~1100mm(No.57 9025)

仕様

| | | | |
|---------|--|--------|-----------------------------|
| 〈セット内容〉 | ・アネモメーター(EA743CP)×1個 ・風速、温度センサー(EA743CS-1)×1本 ・ACアダプター×1個 ・本体用ソフトケース×1個 ・ハードケース×1個 | 使用温度環境 | +5~+40℃ |
| 表示 | デジタルLCD表示 | 電源 | ニッケル水素充電式バッテリーとACアダプタ(交直両用) |
| 連続使用時間 | 約4時間 | 充電時間 | 約3時間 |
| 風速 | 0.05~9.99(±3%+0.05m/s) 10~40m/s(±3%+0.1m/s) | 温度 | 0~80℃(±0.5℃) |
| アナログ出力 | 風速:0~40m/s=0~1V 温度:0~100℃=0~1V | 本体サイズ | 80(W)×42(D)×150(H)mm |
| プローブ | 60(W)×41(D)×215(H)mm 先端:φ10mm 伸縮範囲:250~1,100mm | ケーブル | カールコード(最大1.5m/最小0.3m) |
| 重量 | 本体:450g センサー:310g | | |

互換性自動認識プローブにより、接続だけで設定不要。

プローブに伸縮機構内蔵。最大1000mmまで自在に伸縮します。

センサ先端が180°可変するので、測定部分の角度に合わせて、吸込みも吐出しも正しく測定できます。

プローブと本体は一体型/分離型どちらでも使用可能。
本体にセンサプローブを合体できるので、片手操作が可能です。

アナログ出力対応

校正・トレーサビリティ対応

JIS規格T8202適合品

【主な使用用途】

ビル空調施設管理

クリーンルームやハウス園芸等の空調管理

工場快適省エネ管理

室内環境測定

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.