


品番：EA750FV-63

品名：φ8.0mmx 3m ハンディースコープ(先端可動式)

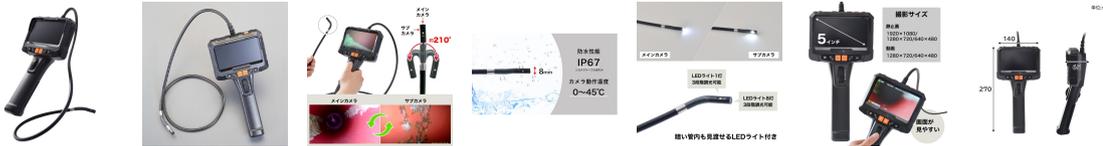

販売価格	72,500円(税抜) / 79,750円(税込)		
カタログ価格	72,500円(税抜) / 79,750円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/21 11:49現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0346ページ		



### 仕様

メーカー	サンコー(THANKO)	型番	SKDYSNS3M
カメラヘッド径	φ8mm	ケーブル長	3m
サイズ	モニター部: 140(W)×65(D)×270(H)mm	電源	リチウムイオン充電電池(内蔵)3.7V 2,000mAh
バッテリー充電	USB(5V 1.0A以上)	充電時間	約2.5時間
連続稼働時間	約3時間	焦点距離	メインカメラ: 20~100mm サブカメラ: 20~50mm
光源	メインカメラ: LED8灯(3段階調光) サブカメラ: LED1灯(3段階調光)	視野角	78度
ディスプレイ	5インチカラーディスプレイ	湾曲角	約210度
画像サイズ	静止画: 1920×1080/1280×720/640×480 動画: 1280×720/640×480 20fps	保存形式	動画: AVI 静止画: JPG
記録媒体	microSDカード64GBまで(別売)	デジタルズーム	1.3倍/1.5倍
防水・防塵性能	IP67 (カメラケーブル部のみ)	動作温度	本体: -10~40℃ カメラ・ケーブル: -10~60℃
重量	500g	付属品	USBケーブル(約900mm)

手元の操作で約210度湾曲するメインカメラと、側面を見ることができるサイドカメラ、

2つのカメラを搭載した8mm工業用内視鏡

メインとサブカメラの切り替えと湾曲により、観察したい場所を自由自在に見ることができます。

それぞれに3段階調光が可能なLEDライトを搭載。暗い場所でもはっきりと見ることができます。

静止画は最大2M(1920×1080)、動画は720P(1080×720)で撮影・保存することができます。

画面が見やすい5インチの大型ディスプレイを採用

バッテリー内蔵ハンディタイプで、様々な現場に対応します。

撮影したデータは本体で再生したり、パソコンに接続して保存することも可能です。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.