


品番：EA750FY-11

品名：φ3.9mmx2.0m ハンディースコープ（防水/ワイレスモニター）

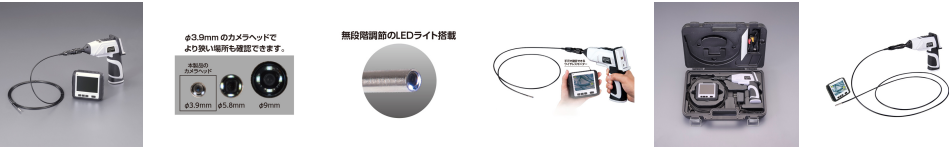

|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 52,000円(税抜)／ 57,200円(税込)     |      |   |
| カタログ価格  | 52,000円(税抜)／57,200円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 （2024/04/28 13:58現在） |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 台 |
| カタログページ |                              |      |   |



仕様

|           |                                                  |         |                                         |
|-----------|--------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------|
| メーカー      | シンワ測定                                            | 型番      | 74185                                   |
| カメラヘッド径   | φ3.9mm                                           | ケーブル径   | φ3mm                                    |
| ケーブル長     | 2m                                               | モニターサイズ | 3.5インチ                                  |
| 解像度       | 320×240ピクセル                                      | 光源      | 高輝度白色LED（無段階で光量調節可能）                    |
| 電源        | 本体：単3電池×4本（別売）<br>モニター：DC充電式                     | サイズ     | 200×105×215mm（モニター装着時、ケーブルを除く）          |
| 重量        | 本体：229g<br>モニター：243g<br>カメラケース：78g               | 記録媒体    | MicroSDカード：32GBまで対応（別売）                 |
| 撮影機能      | 静止画、動画                                           | 材質      | 本体、モニター：ABS樹脂、エラストマー樹脂<br>カメラケーブル：鉄、ガラス |
| ケーブル方式    | インターロック型                                         | 防塵・防水性能 | カメラヘッド・ケーブル：IP67<br>本体：防塵・防水なし          |
| レンズ焦点距離   | 10～40mm                                          | レンズ視野角  | 70°                                     |
| ワイヤレス通信機能 | 通信電波周波数：2468MHz<br>帯域巾：18MHz<br>通信距離最大10m（見通し距離） | ズーム機能   | 等倍、1.5倍、2倍、2.5倍、3倍                      |
|           |                                                  |         |                                         |

|                                                  |                 |          |                        |
|--------------------------------------------------|-----------------|----------|------------------------|
| 映像出力方式                                           | NTSC方式          | 使用環境温度範囲 | 0～40℃                  |
| 仕様環境湿度範囲                                         | 15～85%（結露のないこと） | 付属品      | AVケーブル、USBケーブル、ACアダプター |
| ワイヤレスで映像をモニターに送り、手元で見ることができます。                   |                 |          |                        |
| MicroSDカード（別売）に動画・静止画を保存し、パソコンなどに移すことができます。      |                 |          |                        |
| 等倍、1.5倍、2倍、2.5倍、3倍の5段階で拡大できるズーム機能付です。            |                 |          |                        |
| カメラヘッドがφ3.9mmなので狭い場所も確認できます。                     |                 |          |                        |
| ケーブルは自在に曲げることができます。                              |                 |          |                        |
| 手元のスイッチで照度を無段階に調整できる高輝度LEDライトを搭載しています。           |                 |          |                        |
| ※日本国内の電波法（技術基準適合規格）に基づいた製品です。<br>日本国外での使用はできません。 |                 |          |                        |

#### 代替品

|                                                                                   |             |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|
|  | <b>品番</b>   | EA750FY-2      |
|                                                                                   | <b>コメント</b> | 画像がより鮮明になりました。 |

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.