

品番 : EA756BB-13A

品名 : x 8/16mm 精密リネンテスター



販売価格	3,040円(税抜) / 3,344円(税込)		
カタログ価格	3,040円(税抜) / 3,344円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/02 19:18現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0687ページ		



カタログ訂正

24/12/04 レンズ径の訂正。誤:18mm、正:16mm(9025 No.55,56)

仕様

メーカー	エッセンバッハ光学	型番	1272
倍率	8倍	レンズ径	16mm
サイズ	使用時:28×35×35(H)mm 収納時:28×35×12mm	材質	レンズ:PXM光学樹脂 本体:ABS樹脂
重量	6g	Dpt.	30
レンズ種類	プラノコンベックス(片面可視)		

スケール付(20mm、最小目盛1mm)

繊維の織りあがりや印刷などの検査用ルーペ


傷が付きにくく、明るく拡大

折り畳むと小さくなり持ち運びに便利

軽量タイプ

代替品

品番	EA756FJ-2
コメント	x7/19mm

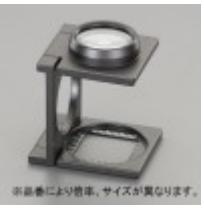

※基準により寸法、サイズが異なります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.