

品番 : EA756TB-2B

品名 : x3.0/130mm 拡大鏡(LED照明付)



販売価格	42,000円(税抜) / 46,200円(税込)		
カタログ価格	42,000円(税抜) / 46,200円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/06/24 12:55現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0683ページ		



仕様

メーカー	オーツカ光学	型番	SKKL-F
倍率	3倍	レンズ径	130mm
光源	LED球 40灯	電源	AC100V
アーム長	1000mm	クランプサイズ	15~60mm
重量	2.0kg(レンズ含まず)	サイズ	260(W)×585(D)×160(H)mm
焦点距離	ワーキングディスタンス(レンズの下の面~ワークまでの距離): 130mm アイポイント(レンズ~目の距離): 150mm	消費電力	9W
調光機能	無	ヘッドサイズ	φ 230mm
ACアダプタサイズ	96×44×29mm(電線含まず)	ACアダプタ重量	300g(電線含む)
使用温度範囲	5~35℃	防水・防塵等級	IP20(屋内使用に限る)

ガラスレンズ

消費電力を従来の約65%に削減。

フリーアーム・クランプ取付式

自在式で検査、設計、工作作業等、多用途に使用できます。

フラットな拡散保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。


ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。

強度と作業性を考慮して新規設計したクランプ取付部は、小型化により作業スペースの邪魔をしません。

ヘッド横振り機能を採用し、アームと設置位置の自由度の大幅な向上を実現しました。

※クランプ部の色がオフホワイトから黒、幅が15～60mmから10～60mmに順次変更予定です。

代替品

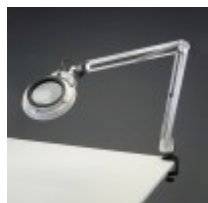

品番 EA756TE-2

コメント

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.