


品番 : EA757AG-31B

品名 : x10/42mm 双眼鏡(防水)

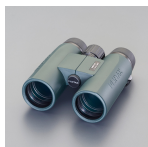

販売価格	37,500円(税抜) / 41,250円(税込)		
カタログ価格	37,500円(税抜) / 41,250円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2024/11/01 08:49現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2034ページ		



#### 仕様

メーカー	ペンタックスリコー	型番	SD 10x42 WP
倍率	10倍	対物レンズ径	42mm
最短合焦距離	2.5m	実視界	6.0°
明るさ	17.6	サイズ(mm)	134×143
重量	615g	鏡体の厚み	52mm
ひとみ径	4.2mm	アイレリーフ	18mm
1000m先の視界	105m	焦点調節範囲	2.5m～無限遠
眼幅調整範囲	54～76mm	防水性	JIS保護等級6級相当
付属品	対物レンズキャップ、レインシールド接眼キャップ、ケース、ストラップ		

充実の性能を持った大口径の本格ダハタイプ双眼鏡

最新の成膜技術による透過率アップコーティングで、シャープな見え味を実現。

ロングアイレリーフやスライド式回転目当てなど充実の基本性能。

窒素ガス封入、悪天候でも安心のJIS保護等級6級相当の防水構造。

代替品



**品番** EA757AC-31

**コメント** 倍率:7倍、対物レンズ径:50mm

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.