


品番：EA757XA

品名：1,370-2,370mm [4倍]アングルスコープ

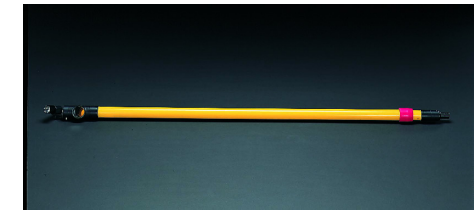

販売価格	39,600円(税抜)／ 43,560円(税込)		
カタログ価格	39,600円(税抜)／43,560円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 （2024/05/04 16:04現在）		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0208ページ		



仕様

メーカー	宣真工業	型番	G333
使用継管外径寸法	最小径: φ 35mm 最大径: φ 38mm	倍率	4倍
視野角	45°(水面下35°)	像	倒立像
連続点灯時間	約30分	使用電池	単3電池×2本(付属)
ポール長	1370～2370mm	段数	2段
重量	810g(電池含)	材質	ポール: グラスファイバー ポール継箇所: ゴム
下水管・貯水槽・浄化槽・マンホールの内部やダクト・パイプの保守・点検に最適です。			
先端部分は完全防水仕様で、水中でも使用できます。			
接眼部レンズを上下するだけでピントを簡単に調整できます。			
完全防水の簡易ライト付			
※水中へは先端より1200mmまで、赤いゴム継部分を越えないようにご注意下さい。			
先端レンズ部分は、角度固定			
レンズ先端から対象物までの距離が約1m先までピント合わせできます			
対象物が反対に見えます			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.