


品番：EA757ZA-67

品名：5-1000m レーザー距離計

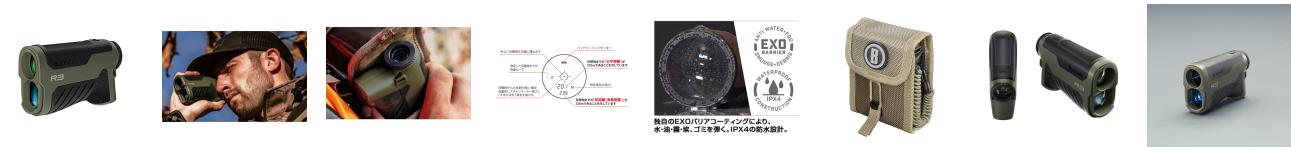

販売価格	47,500円(税抜)／ 52,250円(税込)		
カタログ価格	47,500円(税抜)／52,250円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 （2025/10/04 07:47現在）		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



独自のEXOバリアコーディングは水・油・雨・埃・砂などからレンズを保護します。

仕様

測定範囲	5～1000m	倍率(倍)	6
対物レンズ径	25mm	測定精度	±1m
レーザークラス	1クラス(アイセーフ)	防水性能	IPX4
電源	CR2乾電池×1個(付属)	サイズ	40(W)×112(D)×73(H)mm
重量	180g	モード	スキャン、角度(±70°)、水平距離
最大表示可能距離	1200m	アイレリーフ	16mm
ひとみ径	4.1mm	付属品	専用ケース、ストラップ

災害時の現場踏査や土地家屋調査、建築土木に
「水平距離」「斜距離(直線距離)」「角度」を瞬時に同時表示します。
高速かつ安定した測定数値を実現した。
確かな測距技術と耐久設計が日々の作業を確実にクリアします。
悪環境の現場でもしっかり距離計を保護する専用ポーチ付属しています。

