


品番 : EA758C-110

品名 : [充電式] ライト/LED(無段階調光/マグネット付)

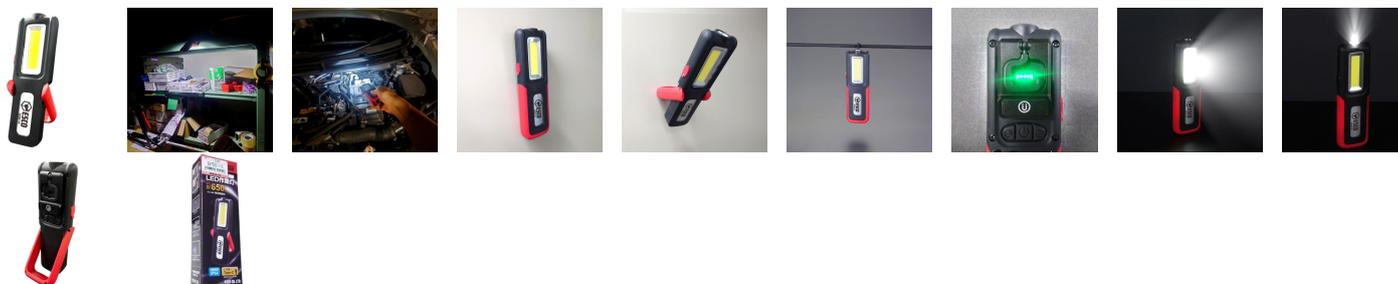

販売価格	4,500円(税抜) / 4,950円(税込)		
カタログ価格	4,500円(税抜) / 4,950円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/03/21 14:40現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2054ページ		



カタログ訂正 25/12/19 ●重量:(誤)157g→(正)260g (No.56,57 1254)

仕様

電源	リチウムイオン電池(本体蔵)	明るさ	メイン:6~650lm トップ:3~280lm
連続点灯	メイン:320~4時間 トップ:345~5.5時間	光源	メイン:COB LED トップ:LED
充電時間	5時間	点灯モード	トップライト点灯→メインライト点灯→ 消灯
サイズ	32×60×185mm	重量	260g
防水性能	IP54	材質	樹脂
付属品	充電ケーブル 50cm (USB Type-C ⇄ Type-A)		

背面(クリップ部)と底面にマグネット付き

調光スイッチ(+/-)を長押しする事で明るさの無段階調光が可能
作業環境に応じて細かい調整ができます。

メインは広範囲を均一に照射します。

トップは狭い隙間を照らすのに便利です。

充電残量はメモリで確認できます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.