


品番：EA758C-115

品名：[充電式] LEDライト(ハ°ン型)

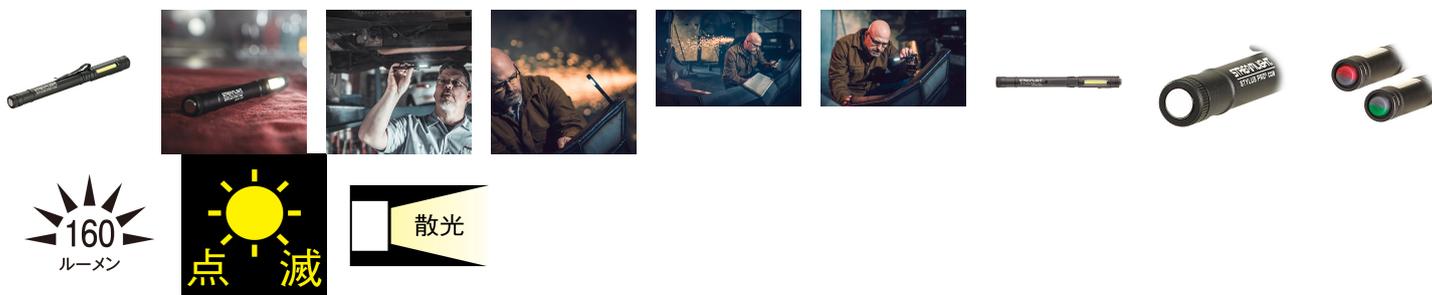

販売価格	11,300円(税抜) / 12,430円(税込)		
カタログ価格	11,300円(税抜) / 12,430円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/06/27 17:46現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2106ページ		



ポケットサイズのペン型LED作業灯。スリムな形状で狭いスペースにもフィットし、作業エリアを明るく照らします。

### 仕様

メーカー	ストリームライト(STREAM LIGHT)	型番	66700
商品名	STYLUS PRO	使用電池	リチウムイオン電池(USBケーブル付)
照射パターン	散光	照射モード	強、弱、点滅
明るさ	強:160ルーメン 弱:40ルーメン	連続点灯時間	強:3時間 弱:8.5時間 点滅:7時間
充電時間	4.5時間	照射距離	強:23m 弱:11m
光源	COB LED	材質	本体:アルミ合金 レンズ:ポリカーボネート
サイズ	φ16×168.6mm	重量	62.4g(電池含)
防水性能	IPX4	耐衝撃性	1m
カラー	ブラック	付属品	USBコード

スイッチを3秒長押しすると点滅モードになります。

マグネット付

回転式ポケットクリップ付(取り外し可能)

代替品



品番 EA758C-121

コメント 変更点:メーカー、明るさ、サイズ

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.