


品番 : EA758C-216

品名 : [充電式] LEDライト(無段階調光)

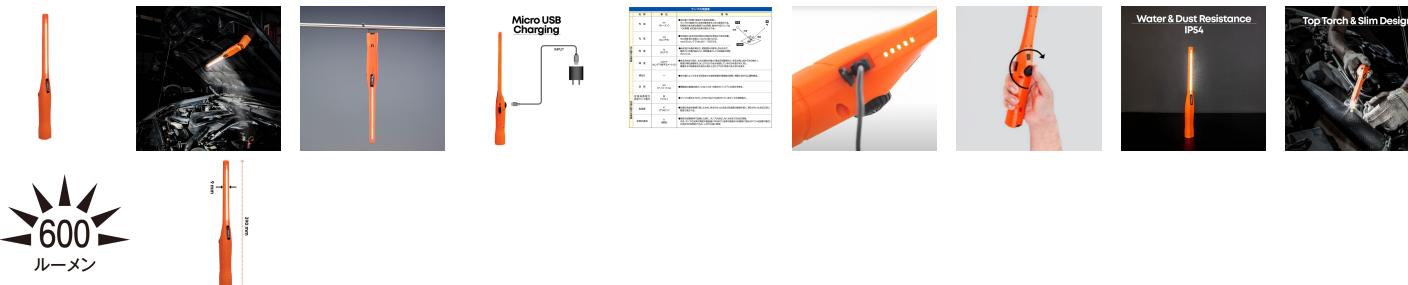

販売価格	14,500円(税抜)／15,950円(税込)		
カタログ価格	14,500円(税抜)／15,950円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/01/10 18:07現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2055ページ		



## 仕様

使用電池	リチウムイオン電池 (USBケーブル付)	明るさ(ルーメン)	メイン:30~600 先端:120
連続点灯(時間)	メイン:16~1.5 先端:10	照明装置	メイン:COB LED トップ:SMD LED
電源	リチウムイオン電池(本体内蔵)	充電時間	4時間
サイズ	40×35×390(H)mm	重量	450g
付属品	USBケーブル	照射角度	120°
材質	レンズ:ポリカーボネート 本体:ABS	保護等級	防塵・防水:IP54 耐衝撃:IK07

屋内・屋外対応

無段階調光 (メインのみ)

スイベル式マグネットベースは360°全方向に回転し、90°まで角度調整・固定が可能です。

マグネット装備により様々な現場で利用可能です。

底面に360°回転する収納式フック付き

代替品

	品番 EA758C-236 コメント 光源:LED球
---	-------------------------------

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.