


品番 : EA758C-236

品名 : [充電式] LEDライト(無段階調光)

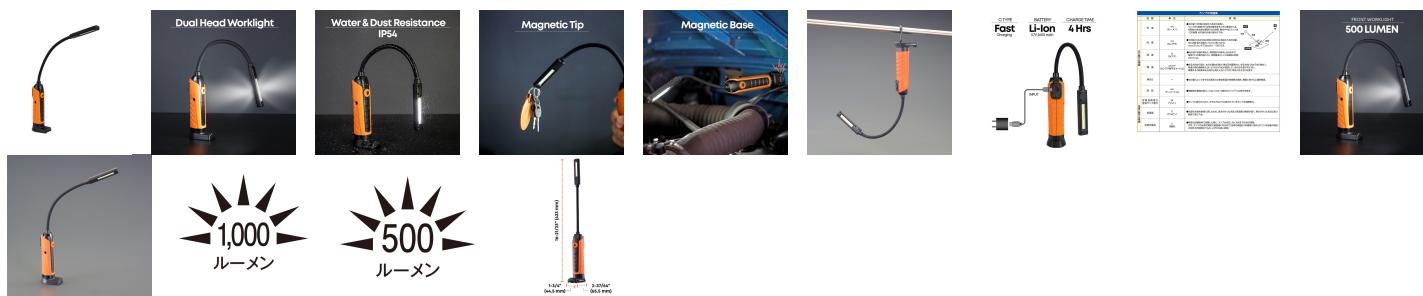

販売価格	11,700円(税抜)／12,870円(税込)		
カタログ価格	11,700円(税抜)／12,870円(税込)		
在庫数	最新在庫: 48 (2026/01/11 08:56現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2055ページ		



仕様

使用電池	リチウムイオン電池 (USB Type-Cケーブル付)	明るさ(ルーメン)	前面:50~500 後面:50~500 両面:100~1000
連続点灯(時間)	前面:16~2 後面:16~2 両面:8~1	照明装置	COB LED
充電時間	4時間	サイズ	44.5×65.5×423(H)mm
重量	320g	材質	本体:ABS樹脂 ライト:ポリカーボネート
保護等級	防塵・防水:IP54 耐衝撃:IK07		

屋内・屋外対応

無段階調光

明るさを調節しやすいダイヤル式スイッチ

フレキシブルライトのため、水平方向と垂直方向に360°回転して曲げることができます。

ライトの上部先端にマグネットがついている為、小さな金属部品を簡単に拾えます。

IP54で、ほこりやあらゆる方向からの水しぶきの影響を受けないため、屋外での使用も可能です。

[モード切替]

1回目：前面ライト

2回目：後面ライト

3回目：両面ライト

ON/OFFは中央のスイッチを押してください。

調光はオレンジのダイヤルを回してください。

最後に使用した明るさで再度点灯できるメモリ機能付き

バッテリーインジケータ付き

底面にはマグネットと収納式フック付き

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.