


品番：EA758C-236

品名：[充電式] LEDライト(無段階調光)

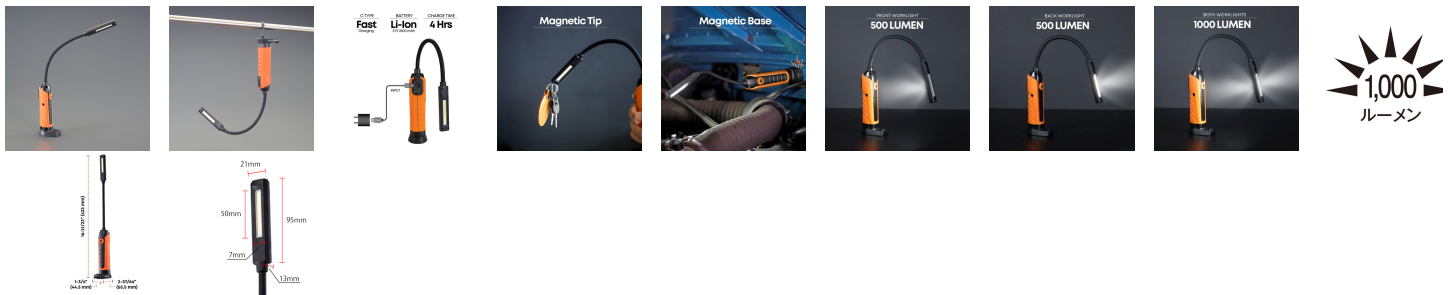

販売価格	11,700円(税抜) / 12,870円(税込)		
カタログ価格	11,700円(税抜) / 12,870円(税込)		
在庫数	最新在庫: 60 (2026/04/02 20:09現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2055ページ		



仕様

使用電池	リチウムイオン電池	照明装置	COB LED
明るさ	前面: 50~500ルーメン 後面: 50~500ルーメン 両面: 100~1000ルーメン	連続点灯時間	前面: 2~16時間 後面: 2~16時間 両面: 1~8時間
充電時間	4時間	サイズ	44.5×65.5×423(H)mm
ヘッドサイズ	約21×95×13(t)mm	COBサイズ	約50×7mm
重量	320g	材質	本体: ABS樹脂 ライト: ポリカーボネート
保護等級	防塵・防水: IP54 耐衝撃: IK07	付属品	USB Type-Cケーブル

屋内・屋外対応

無段階調光

明るさを調節しやすいダイヤル式スイッチ

フレキシブルライトのため、水平方向と垂直方向に360°回転して曲げることができます。

ライトの上部先端にマグネットがついている為、小さな金属部品を簡単に拾えます。

IP54で、ほこりやあらゆる方向からの水しぶきの影響を受けないため、屋外での使用も可能です。

[モード切替]

1回目:前面ライト

2回目:後面ライト

3回目:両面ライト

ON/OFFは中央のスイッチを押してください。

調光はオレンジのダイヤルを回してください。

最後に使用した明るさで再度点灯できるメモリ機能付き

バッテリーインジケータ付き

底面にはマグネットと収納式フック付き

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.