 



品番：EA758E-31

品名：[単3x2本]フラッシュライト/LED



販売価格	5,910円(税抜) / 6,501円(税込)		
カタログ価格	5,910円(税抜) / 6,501円(税込)		
在庫数	最新在庫: 65 (2026/06/09 16:42現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	2035ページ		

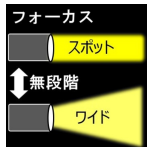

スイッチ長押しで照射範囲の調整が可能なデジタルフォーカス機能を搭載

### 仕様

使用電池	単3×2本(付属)	明るさ	強:400ルーメン 弱:50ルーメン
電池寿命(時間)	強:4、弱:21	照射パターン	フォーカス(スポット⇄ワイド)
照射モード	強、弱、点滅	照射距離	115m(強・スポット照射時)
材質	アルミ合金	重量	100g(本体のみ)
サイズ	φ29×160mm	防水性能	IPX4
耐衝撃性能	1m		

点滅機能付

照射角調整・フォーカスコントロールタイプ。  
スポット⇄ワイドを無段階で調整可能なモデル。

注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

### 代替品

	<b>品番</b> EA758E-32 <b>コメント</b> 違い:明るさ、防水機能なし等
--	---

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.