


品番：EA758E-32

品名：[単3x6本]フラッシュライト/LED



販売価格	10,100円(税抜) / 11,110円(税込)		
カタログ価格	10,100円(税抜) / 11,110円(税込)		
在庫数	最新在庫: 93 (2026/06/09 18:54現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	2035ページ		

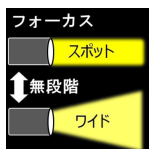

スイッチ長押しで照射範囲の調整が可能なデジタルフォーカス機能を搭載

### 仕様

使用電池	単3×6個(付属)	照射モード	強、弱、点滅
明るさ	強:1300ルーメン、弱:220ルーメン、点滅:-	連続点灯時間	強:4時間、弱:19時間、点滅:-
照射距離	230m(強・スポット照射時)	照射パターン	フォーカス(スポット⇄ワイド)
サイズ	φ43×227mm	重量	280g(本体のみ)
材質	アルミ合金	防水性能	IPX4
耐衝撃性能	1m		

点滅機能付

照射角調整・フォーカスコントロールタイプ。  
スポット⇄ワイドを無段階で調整可能なモデル。

注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.