


品番 : EA758FH-10

品名 : [単3x3本] ヘッドライト/LED



販売価格	5,760円(税抜) / 6,336円(税込)		
カタログ価格	5,760円(税抜) / 6,336円(税込)		
在庫数	最新在庫: 9 (2026/02/25 03:52現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2046ページ		

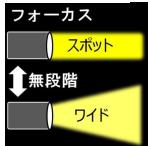

カタログ訂正

25/03/14 使用電池の訂正。誤:単3電池x4本、正:単3電池x3本(9025 No.56)

別売のEA758FH-20を使用する事で充電式としても使えます

仕様

使用電池	単3アルカリ電池×3本(別売)もしくはEA758FH-20(別売)	明るさ	【単3アルカリ電池×3本使用】 強:700ルーメン 中:300ルーメン 弱:40ルーメン 【リチウム電池EA758FH-20使用】 強:700ルーメン 中:300ルーメン 弱:35ルーメン
電池寿命(時間)	【単3アルカリ電池×3本使用】 強:11時間 中:16時間 弱:85時間 【リチウム電池EA758FH-20使用】 強:9時間 中:16時間 弱:80時間	光源	高輝度チップ型白色LED1灯
サイズ	ヘッド:65×55×45mm 電池BOX:72×60×35mm	重量	194g(電池含む)

材質	ABS樹脂+アルミ	ベルト幅	25mm
防塵・防水性	IPX4	充電時間	約3~3.5時間
照射距離	【単3アルカリ電池×3本使用】 強:128m 中:88m 弱:31m 【リチウム電池EA758FH-20使用】 強:125m 中:85m 弱:28m	照射範囲	散光時:直径約1500mm/1m 集光時:直径約370mm/1m
照射パターン	フォーカス(スポット↔ワイド)	点滅機能	無し
付属品	シリコンすべり止付布バンド、ヘルメットクリップ4個1セット	バッテリー容量	EA758FH-20(別売):2000mAh
注意事項	電池の液漏れは保証対象外です。1.5V以上の電池を使用しないで下さい。	点灯モード	スイッチボタンを押していくと、点灯(HIGH)→点灯(POWER)→点灯(LOW)→消灯とモードが変わります。
ボディカラー	黒	フォーカス機能	ベゼルタイプ
メモリ機能	10秒以上使用でOFFになると次回使用時に使用されていたモードからのスタート(点灯)になります。		

メモリ機能は釣りなどの明る過ぎる光を嫌う画面や自分のお気に入りの明るさで固定して使用したいお客様にお勧めの機能です。

単3電池仕様で電池コストが気になるお客様は専用充電池購入で充電式のタイプにもなるハイブリッド式ヘッドライトです。

フォーカスがベゼルタイプですのでヘルメット上部でもフォーカスがしやすい。

電池交換時に電池蓋の破損を軽減できるクリップ式

手袋をしていても廻しやすい大口径ベゼル

ヘッド部分を廻すと集光↔散光切り替わります。

手袋をしていても押しやすいスイッチ

ヘッドバンド滑り止め加工(シリコン塗布滑り止め加工)

配線はヘルメットクリップの内側に内蔵できるので引っかかりにくい

約80°角度調整機能(5段階)

電池蓋の破損軽減するクリップ開閉式(ヘルメットを装着した状態でも操作性が良い)

充電口はUSBTypeC

ムラのないサークルで照射、白飛びしません。

エネループ・エネループプロ・エボルタ電池使用可能

照射角調整・フォーカスコントロールタイプ。
スポット↔ワイドを無段階で調整可能なモデル。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.