



品番：EA758FH-16

品名：[充電式] ヘッドライト/LED

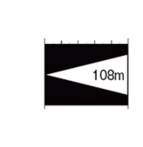

販売価格	7,260円(税抜)／7,986円(税込)			
カタログ価格	7,260円(税抜)／7,986円(税込)			
在庫数	最新在庫: 0 (2024/05/03 06:58現在)			
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ	2125ページ			

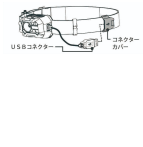

仕様

使用電池	リチウムイオン電池	明るさ	(フル) 460ルーメン (集光) (強)370ルーメン (弱)70ルーメン (散光) (強)85ルーメン (中)40ルーメン (弱)20ルーメン
電池寿命(時間)	(フル) 2.8 (集光) (強)8 (弱)18 (散光) (強)6 (中)14 (弱)22	光源	白色LED球
サイズ	55×40×45(H)mm	重量	100g
防水性能	IP44	ベルト幅	25mm
充電時間	約3時間	材質	PP

集光・散光
軽量&コンパクト
ヘッド角度調整可能(90°)
滑り止付
充電式
USBコネクタが本体に直結していますのでアダプターのみで充電可能。
コネクタカバーからUSBコネクタを取り外して充電できます。
充実した照射モード

代替品

	品番	EA758FH-17
	コメント	仕様をご確認ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.