 



品番：EA758FH-21

品名：[充電式] LEDヘッドライト



販売価格	15,800円(税抜) / 17,380円(税込)		
カタログ価格	15,800円(税抜) / 17,380円(税込)		
在庫数	最新在庫: 11 (2026/06/24 14:22現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2046ページ		

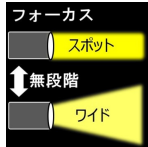

仕様

使用電池	リチウムイオン電池 (USBケーブル付)	照射パターン	フォーカス (スポット⇄ワイド)
明るさ	ブースト: 1600ルーメン パワー: 1300ルーメン 強: 900ルーメン 弱: 380ルーメン	連続点灯時間	ブースト: 13秒 パワー: 10時間 強: 15時間 弱: 20時間
照射距離	ブースト: 197m パワー: 164m 強: 138m 弱: 92m	光源	LED
重量	320g (充電電池含む)	サイズ	ヘッド部: 68×60×50mm 電池BOX: 105×40×44mm
防水性能	IP66	耐衝撃性	1m
照射モード	ブースト、強、中、弱	充電時間	約5時間
材質	ABS、PP、アルミ	付属品	ヘルメットクリップ、布バンド、USB (Type-c)ケーブル

ヘッド角度調整可能(88°)

メモリ機能付きスマートスイッチ

基盤融解やLEDに損傷が出ないため、BOOST機能は連続して使用ができません。

電池を取り出さずに本体充電も充電電池単体で携帯電話のようにできます。

驚異的な明るさで、連続点灯時間も非常に長く他社に負けることのないハイエンドモデルです。

照射角調整・フォーカスコントロールタイプ。
スポット⇄ワイドを無段階で調整可能なモデル。

リチウムイオン電池は単電池です。
一商品に一個付属です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.