


品番：EA758FH-7A

品名：[単3x3本] ヘッドライト/LED



販売価格	4,840円(税抜)／5,324円(税込)		
カタログ価格	4,840円(税抜)／5,324円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2024/05/08 15:18現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			

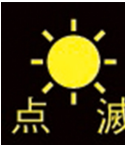



強:10時間
弱:24時間



300
ルーメン



MAX (300LM) ← LOW (60LM)
明るさ調整レバ付
好みの明るさで固定して
使えます。

仕様

明るさ	強:300ルーメン 弱:60ルーメン 点滅:300ルーメン	電池寿命	強:約10時間 弱:約24時間 点滅:約90時間
最長照射距離	約200m	光源	チップ型LED1灯
使用電池	単3電池×3本(付属)	サイズ	60×34×40mm
重量	163g(電池含む)	材質	ABS樹脂+アルミ
照射パターン	点灯→点滅→消灯	フォーカス機能	ツイストタイプ
ベルト幅	25mm	付属品	単3X3本テスト電池、布バンド (GNB02)
防塵・防水性	IP65		

調光レバー付で、点灯モード時に60～300ルーメンの範囲を無段階で調整できます。

後頭部分に電池ボックス+無段階調光レバー

集散光機能:ヘッド部分のツイストで集光⇄散光を切替

ヘッド角度調整可能(75°:4段階調整)

明るさ調整することでムラのないサークルで照射、白飛びしません。

代替品

	品番 EA758FH-10 コメント 後継機種(使用電池、明るさ違い)
---	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.