

品番：EA758FK-17A


品名：[単4x3本] フラッシュライト/LED(マグネット付)



販売価格	4,050円(税抜) / 4,455円(税込)		
カタログ価格	4,050円(税抜) / 4,455円(税込)		
在庫数	最新在庫: 8 (2026/03/07 15:13現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2034ページ		



単4

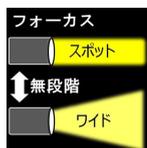

450
ルーメン

弱:8時間

スイッチも長押しするだけで、High/Power/MIDDLEの3モードロータリとLOW/SOS/クイックフラッシュの3モードロータリースwitchの切り替えができます。

仕様

使用電池	単4x3本(別売)	明るさ	最強(Power):450ルーメン 強(High):300ルーメン 中(Middle):150ルーメン 弱(Low):80ルーメン
電池寿命	最強(Power):4時間 強(High):6時間 中(Middle):6.5時間 弱(Low):8時間 SOS:10時間 点滅(Flash):10時間	光源	チップ型LED
サイズ	φ30×115mm	重量	88g
材質	アルミ合金	防塵・防水性能	IP66
照射距離	130m	照射パターン	フォーカス(スポット⇄ワイド)
ロータリースwitch①の内容	High→Power→Middle	ロータリースwitch②の内容	Low/SOS/クイックフラッシュ(点滅)
ロータリースwitchの切替	長押しで①→②、②→①切替	マグネット位置	テールスイッチ部分
フォーカス	ツイストフォーカス	機能	・フォーカス機能 ・SOSモールス機能、通常点滅機能

灯数	1灯	付属品	ストラップ
照射角調整・フォーカスコントロールタイプ。 スポット⇔ワイドを無段階で調整可能なモデル。			
防滴、耐衝撃に優れています。			
テールマグネットで軽天やIチャン、鉄骨、H鋼、潜水艦の天井などに貼り付けして簡易の作業灯として両手作業が行えます。			
片手で簡単にフォーカスコントロール可能です。			
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。			

代替品

	<p>品番 EA758RY-44</p> <p>コメント 単4x4本 / 明るさ:650LM</p>
---	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.