
 


品番：EA758FK-56A

品名：[充電式] フラッシュライト/LED

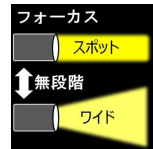

販売価格	13,900円(税抜) / 15,290円(税込)		
カタログ価格	13,900円(税抜) / 15,290円(税込)		
在庫数	最新在庫: 15 (2026/06/09 12:07現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2039ページ		



### 仕様

使用電池	リチウムイオン電池 (USBケーブル付)	照射パターン	フォーカス (スポット⇄ワイド)
明るさ	最強: 1000ルーメン 強: 500ルーメン 中: 200ルーメン 弱: 20ルーメン	電池寿命(時間)	最強: 4時間 強: 7時間 中: 15時間 弱: 50時間
照射距離	220m(最大)	充電時間	約4時間
材質	アルミ合金	サイズ	φ30×145mm
重量	約180g(電池含)	防塵・防水性能	IP66
耐衝撃性能	1m	カラー	ブラック
付属品	ストラップ、USBケーブル		

#### USBタイプC充電式

片手で簡単にフォーカスコントロールが行えます。

テールキャップをスライドさせると充電用microUSB差込口が現れます。

照射角調整・フォーカスコントロールタイプ  
スポット⇄ワイドを無段階で調整可能なモデル

#### 代替品

--



品番 EA758RT-10

コメント

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.