



品番：EA758FK-806

品名：フラッシュライト/LED(防水/充電電池セット)

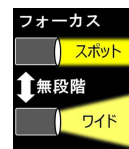

販売価格	9,100円(税抜) / 10,010円(税込)		
カタログ価格	9,100円(税抜) / 10,010円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/02 15:22現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ	2036ページ		

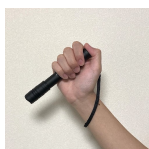

### 仕様

〈セット内容〉	フラッシュライト、充電器、充電電池(ニッケル水素電池×2本)、ホルスター、収納ケース	使用電池	充電電池セット ニッケル水素電池×2本(付属)
照射パターン	フォーカス(スポット⇄ワイド)	明るさ	400ルーメン
電池寿命(時間)	5	照射距離	約80m
サイズ	本体: φ24×155mm 収納ケース: 234×168×62(H)mm	重量	約84g(本体のみ)
材質	アルミ合金	防塵・防水性能	IP66
フォーカス機能	スライドフォーカス	耐衝撃性能	1m
付属品	ストラップ		

片手で簡単にスライドフォーカスできます。

腰袋横ポケットにベストサイズ

本体の後ろに平面をつけることで転がりにくくしています。

商品直径が細いので非常に使い勝手が良いです。

照射角調整・フォーカスコントロールタイプ  
スポット⇄ワイドを無段階で調整可能なモデル

収納ケース付で、保管や持ち運びも便利です。

単3電池×2本(別売)でも使用可能

充電器と繰り返し使えるニッケル水素電池付

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.