 



品番：EA758FK-856

品名：[充電式] フラッシュライト/LED(ACアダプター付)



販売価格	20,700円(税抜) / 22,770円(税込)		
カタログ価格	20,700円(税抜) / 22,770円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/09 13:17現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ	2039ページ		

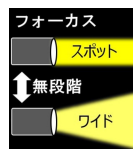

コンパクトで驚愕の明るさと実用性

### 仕様

使用電池	リチウムイオン電池(本体に内蔵)	照射パターン	フォーカス(スポット⇄ワイド)
明るさ	最強:1000ルーメン 強:500ルーメン 中:200ルーメン 弱:20ルーメン	電池寿命(時間)	最強:4 強:7 中:15 弱:50
照射距離	220m(最大)	充電時間	約4時間
材質	アルミ合金	サイズ	本体:φ30×145mm 収納ケース:234×168×62(H)mm
重量	約180g(電池含)	防塵・防水性能	IP66
耐衝撃性能	1m	カラー	ブラック

#### <セット内容>

フラッシュライト本体、充電電池×2個(1個は本体に内蔵)、ACアダプター、USBケーブル(typeA⇄typeC)、ホルスター、収納ケース

片手で簡単にフォーカスコントロールが行えます。

テールキャップをスライドさせると充電用microUSB差込口が現れます。

照射角調整・フォーカスコントロールタイプ  
スポット⇔ワイドを無段階で調整可能なモデル

収納ケース付で、保管や持ち運びも便利です。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.