


品番：EA758MH-52B

品名：[単4x3本] ヘッドライト/LED

	販売価格	1,560円(税抜)／1,716円(税込)		
	カタログ価格	1,560円(税抜)／1,716円(税込)		
	在庫数	最新在庫: 0 (2025/06/01 18:38現在)		
	商品入数	1	販売単位	個
カタログページ				

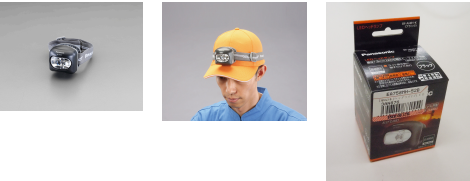

仕様

メーカー	パナソニック		
●Panasonic製ライトの明るさは、電池放電初期時の1m前方地点の照度[lx(ルクス)]を表記しています。(一部除く)			
型式	BF-AH01-K	光源	φ7.5mmスタンダード 白色LED球×1個
照射パターン	点灯	照度	約200lx(1m前方、電池初期時)
使用電池	単4×3本(別売)	電池寿命	約33時間(パナソニックエボルタ)、 約30時間(パナソニックアルカリ)、 約15時間(パナソニックネオ)
集光			
サイズ	60(W)×50(D)×65(H)mm	重量	約110g(電池含)
ヘッド角度調整可能(可動範囲220度)			
防滴仕様			
φ7.5mm白色LED球で明るく照射			
小雨の中でも使える防滴構造(IP×1)			
ライト部を前に倒すだけで点灯できるフリップスイッチ採用			

ベルト幅	24mm	
------	------	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.