


品番：EA758N-32

品名：[充電式] フラッシュライト/LED

	販売価格	8,850円(税抜)／9,735円(税込)		
	カタログ価格	8,850円(税抜)／9,735円(税込)		
	在庫数	最新在庫: 0 (2025/05/16 00:25現在)		
	商品入数	1	販売単位	本
	カタログページ			

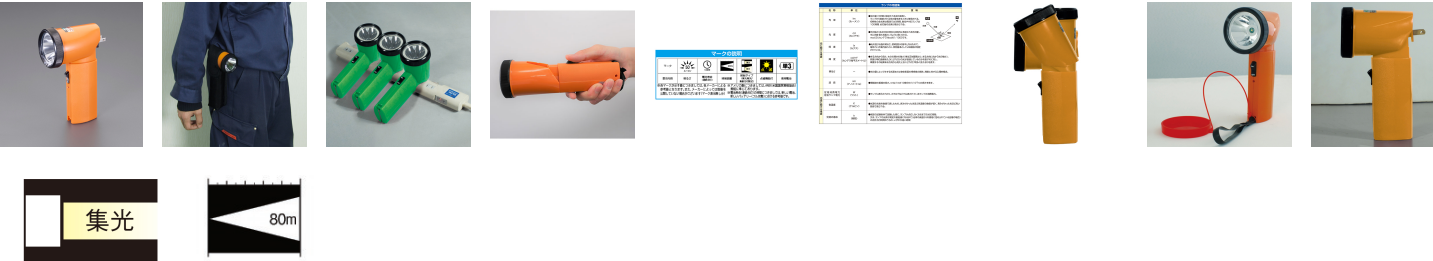

仕様

メーカー	日動工業	型番	PIL-3W-SM-3000K
使用電池	ニッケル水素充電電池 (ACプラグ付)	明るさ	固定
ルーメン	100	連続点灯(時間)	13
1m照度	5170 lx	サイズ	φ68×206mm ヘッド曲げ時: 68×95×179mm
重量	330g	充電時間	12時間
電池寿命	約500回	電球	LED3W
定格電圧	AC100V(50/60Hz)	入力プラグ	2Pプラグ
光源色	電球色	色	オレンジ
使用環境温度	−10〜50℃	到達距離	30m
照射距離	80m	付属品	ベルトポーチ ストラップ 赤色フィルター
屋内型			

ボディ収納型のプラグをそのままコンセントに差し込むだけのラクラク充電。

3段階にヘッドが動くアクティブヘッド。

集光

代替品



品番 EA758N-31

コメント

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.