
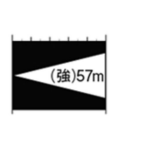


品番：EA758RE-2C

品名：[単4x2本] フラッシュライト/LED(黒)

	販売価格	4,300円(税抜)／4,730円(税込)		
	カタログ価格	4,300円(税抜)／4,730円(税込)		
	在庫数	最新在庫: 23 (2025/06/26 02:55現在)		
	商品入数	1	販売単位	個
	カタログページ	2081ページ		

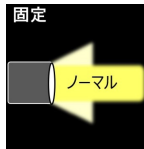

照射モード切替(3パターン)できるライトです

仕様

使用電池	単4電池×2本(付属)	明るさ	強:190ルーメン 弱:13ルーメン 点滅:190ルーメン
電池寿命(時間)	強:5 弱:48 点滅:5	照射パターン	ノーマルビーム(固定)
照射距離	強:57m 弱:17m	サイズ	φ14.5×135.9mm
重量	52.6g(電池含)	材質	アルミ合金
光源	白色LED1灯		

アルミ合金製に硬質アルマイト処理を施し、キズに強く耐摩耗性に優れます。

2段階調光＋点滅機能付

照射角固定・ノーマル照射タイプ
比較的中央部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル

テールスイッチタイプ

ペンクリップ付

注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

代替品

	品番 EA758SG-1 コメント 単4x2本 100ℓ-メソ 黒 (価格注意)
---	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.