 



品番：EA758RE-4SA

品名：[単3x2本] フラッシュライト/LED(シルバー)



販売価格	3,300円(税抜) / 3,630円(税込)		
カタログ価格	3,300円(税抜) / 3,630円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/10 21:56現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	2034ページ		

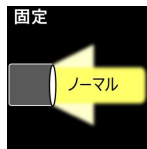

コンパクトタイプで『高輝度』

### 仕様

使用電池	単3電池×2本(別売)	照射パターン	ノーマルビーム(固定)
明るさ	強:200ルーメン 弱:14ルーメン 点滅:200ルーメン	電池寿命(時間)	強:8 弱:100 点滅:12
照射距離	強:150m	サイズ	φ21.5×159mm
重量	124.1g(電池含)	材質	アルミ合金
光源	LED	カラー	シルバー

照射モード切替(3パターン)できるライトです。

アルミ合金製に硬質アルマイト処理を施し、キズに強く耐摩耗性に優れます。

2段階調光+点滅機能付

照射角固定・ノーマル照射タイプ  
比較的 center 部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル

テールスイッチタイプ

ペンクリップ付

代替品



品番 EA758RY-32  
コメント 色:黒/明るさ:450LM

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.