 



品番：EA758RE-804SA

品名：フラッシュライト/LED(充電セット/シルバー)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|----|
| 販売価格 | 7,470円(税抜) / 8,217円(税込) | | |
| カタログ価格 | 7,470円(税抜) / 8,217円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/06/24 14:29現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St |
| カタログページ | 2034ページ | | |

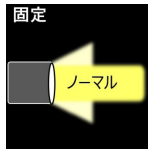

コンパクトタイプで「高輝度」

仕様

| | | | |
|----------|--|------|---|
| 〈セット内容〉 | フラッシュライト、充電器、充電電池(ニッケル水素電池×2本)、ホルスター、収納ケース | 使用電池 | 充電電池セット ニッケル水素電池×2本(付属) |
| 照射パターン | ノーマルビーム(固定) | 明るさ | 強:200ルーメン 弱:14ルーメン 点滅:200ルーメン |
| 電池寿命(時間) | 強:8 弱:100 点滅:12 | 照射距離 | 強:150m |
| カラー | シルバー | サイズ | 本体:φ21.5×159mm 収納ケース:234×168×62(H)mm |
| 重量 | 124.1g(電池含) | 材質 | アルミ合金 |
| 光源 | LED | | |

照射モード切替(3パターン)できるライトです。

アルミ合金製に硬質アルマイト処理を施し、キズに強く耐摩耗性に優れます。

2段階調光+点滅機能付

照射角固定・ノーマル照射タイプ
比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル

テールスイッチタイプ

ペンクリップ付

収納ケース付で、保管や持ち運びも便利です。

単3電池×2本(別売)でも使用可能

充電器と繰り返し使えるニッケル水素電池付

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.