


品番：EA758RM-60

品名：[単4x3本] フラッシュライト/LED(黒)



販売価格	800円(税抜) / 880円(税込)		
カタログ価格	800円(税抜) / 880円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/09 19:04現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2033ページ		

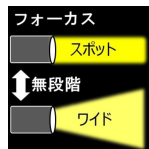

仕様

光源	LED球	照射パターン	フォーカス(スポット⇄ワイド)
明るさ	130ルーメン(100%)、 65ルーメン(50%)	使用電池	単4×3本(別売)
電池寿命	約1.5時間(100%)、 約3時間(50%、点滅)	サイズ	φ33×104.5mm
重量	90g(本体のみ)	材質	アルミ合金

ストラップ付

点灯時に、ヘッド周囲点灯リングが赤く点灯します。
消灯忘れ防止に役立ちます。

照射角調整・フォーカスコントロールタイプ。
スポット⇄ワイドを無段階で調整可能なモデル。

代替品

	<p>品番 EA758RY-44</p> <p>コメント 単4x4本 / 明るさ: 650LM</p>
--	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.