


品番：EA758RN-4

品名：[充電式] ヘッドライト/LED

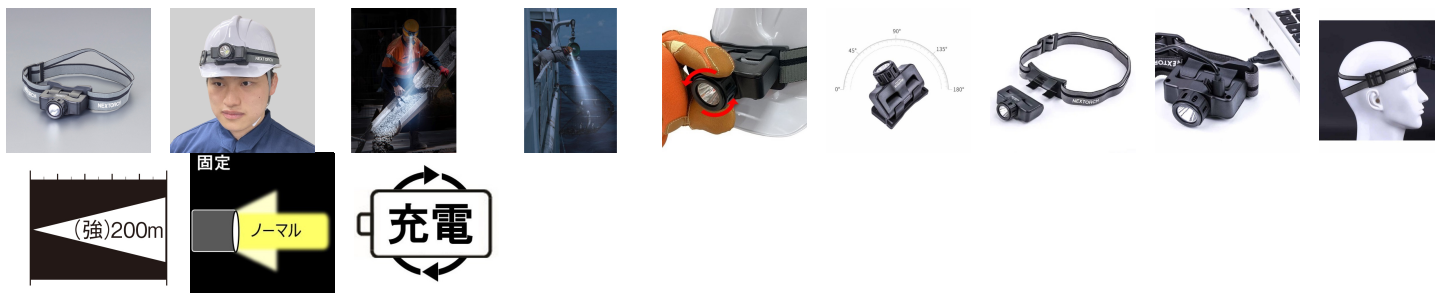

販売価格	10,500円(税抜) / 11,550円(税込)		
カタログ価格	10,500円(税抜) / 11,550円(税込)		
在庫数	最新在庫: 114 (2026/04/09 00:08現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2045ページ		



仕様

メーカー	NEXTORCH(ネクストーチ)	使用電池	リチウムイオン電池(内蔵/2,600mAh)
光源	LED球	照射モード	強、中、弱
照射パターン	ノーマルビーム(固定)	明るさ	強:1200ルーメン 中:160ルーメン 弱:20ルーメン
照射距離	強:200m 中:72m 弱:25m	連続点灯時間	強:4.5時間 中:8時間 弱:40時間
充電時間	3.5時間	サイズ	73(W)×60(D)×33(H)mm
ベルト幅	30mm	重量	147g(電池含む)
材質	アルミ合金、ポリマープラスチック	防塵・防水性能	IPX4
耐衝撃性能	1m	付属品	USB Type-Cケーブル(15cm)

バッテリー交換不可

ライト取付部と本体取外し可能

ヘッド角度0~180°(10段階)調節可能

USB Type-Cケーブルによる充電可能

圧力が分散され、長時間快適に着用できるゴムバンド

360°回転式磁気ダイヤルスイッチで、モードを時計回りまたは反時計回りで切り替えができます。

手袋を着用した状態でも、片手でも簡単に操作できます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.