

品番：EA758RN-96


品名：[充電式]強力LEDライト



販売価格	18,000円(税抜) / 19,800円(税込)		
カタログ価格	18,000円(税抜) / 19,800円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/24 12:41現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



強:2時間
弱:30時間

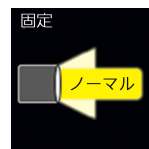

仕様

メーカー	NEXTORCH(ネクストーチ)	電源	1400mAhリチウムイオン電池
光源	LED球3灯	照射モード	デューティー(強・中・弱)、タクティカル(ブースト・ストロボ)
照射パターン	ノーマルビーム(固定)	明るさ	強:1300ルーメン 中:300ルーメン 弱:28ルーメン ブースト:3500ルーメン ストロボ:3500ルーメン
照射距離	強:135m 中:65m 弱:20m ブースト:220m	連続点灯時間	強:2時間 中:3時間 弱:30時間
充電時間	約2時間30分	サイズ	121×35×18.7mm
重量	124g(バッテリー含む)	材質	アルミニウム合金
防塵・防水性能	IP67	耐衝撃性	2m

戦術作戦、パトロール、アウトドアミッション、緊急対応用に設計されており、高輝度、精密制御、頑丈な耐久性を兼ね備えたコンパクトなデザイン

耐衝撃性、耐落下性、IP67防水・防塵性能を備えた頑丈な一体型ボディ

ワンステップストロボ機能を備えたデュアルステージテールスイッチ搭載

テールスイッチを半押しで高出力の瞬間照明、全押しで瞬時に3500ルーメンのストロボを点灯

回転式モードセレクター(タクティカル/デューティー/ロック)により、素早いブラインド操作が可能

ロックモードでは誤作動を防ぎます。

独自のUTB(ウルトラサーマルバッファー)を搭載し、長時間の高出力使用時でもグリップの温度を許容範囲内に保ちながら、最高の明るさを維持します。

ナノセラミック製ストライクベゼルが素早いガラス破壊を可能にし、救助や自己防衛に役立ちます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.