


品番：EA758RP-32

品名：[充電式] フラッシュライト/LED(ペン型)

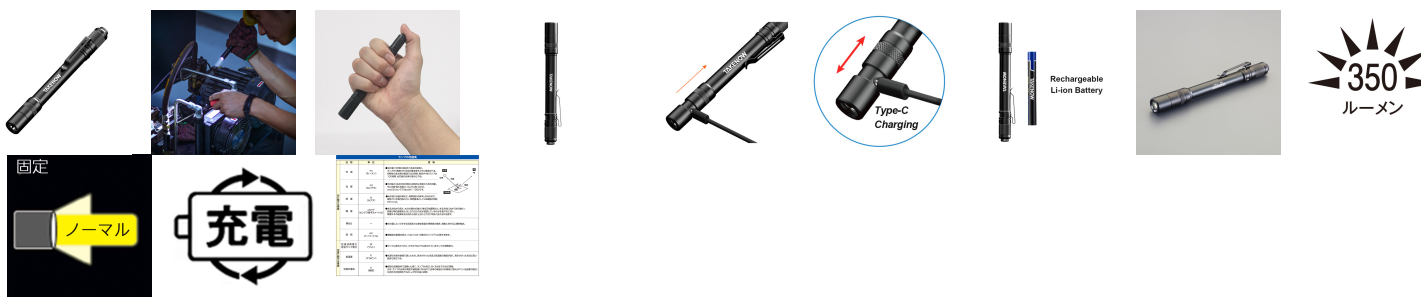

| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 4,860円(税抜) / 5,346円(税込) | | |
| カタログ価格 | 4,860円(税抜) / 5,346円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 7 (2026/06/09 16:36現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 2039ページ | | |



仕様

| | | | |
|--------------------|------------------------|----------|-------------------------|
| 使用電池 | リチウムイオン電池(本体蔵) | 明るさ | 強・弱・エコ |
| ルーメン | 強:350 弱:100 エコ:5 | 電池寿命(時間) | 強:2.5 弱:5.5 エコ:36 |
| サイズ | φ 16.8×152mm | 重量 | 51.1g(本体のみ) |
| 材質 | 本体:アルミニウム | 防水性能 | IPX6 |
| 耐衝撃性 | IK07 | 照射距離 | 最大70m |
| 光源 | 超高輝度LED | 照射パターン | ノーマル(固定) |
| 充電電池 | 3.7V 750mAh | 充電時間 | 2.5時間 |
| 充放電回数 | 約500回 | 照射角度 | 20° |
| スイッチモード | Ecoモード-OFF/弱-OFF/強-OFF | 使用温度範囲 | -10~40° |
| 充電用USBコード付 | | | |
| ポケットクリップ付 | | | |
| 最大出力350lmの充電式ペンライト | | | |

作業現場の状況により、明るさを3段階にセルフコントロールが可能です。

充電中は赤色に点灯し、充電完了後は緑色に点灯します。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.