


品番 : EA758RS-53

品名 : [単3x3本] フラッシュライト/LED(黒)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 2,150円(税抜) / 2,365円(税込) | | |
| カタログ価格 | 2,150円(税抜) / 2,365円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2025/12/16 02:34現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 2083ページ | | |

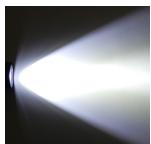

強:5時間
弱:15時間

仕様

| | | | |
|----------|-----------------|---------|------------------------|
| 使用電池 | 単3×3本(別売) | 明るさ | 強:500ルーメン 弱:250ルーメン |
| 電池寿命(時間) | 強:5時間 弱:15時間 | 照射パターン | ノーマルビーム(固定) |
| 照射距離 | 172m | 防塵・防水性能 | IP66 |
| サイズ | φ 44×140mm | 重量 | 191g(本体のみ) |
| 材質 | アルミ合金 | | |

最大500ルーメン!2段階調光×集光タイプの小型フラッシュライト

テールスイッチタイプ

照射角固定・ノーマル照射タイプ。

比較的の中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。

代替品

| | |
|------|-------------------|
| 品番 | EA758RY-33 |
| コメント | 明るさ:900LM／集散光機能付き |



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.