


品番：EA758RW-71A

品名：[充電式] ヘッドライト/LED(無段階調光)

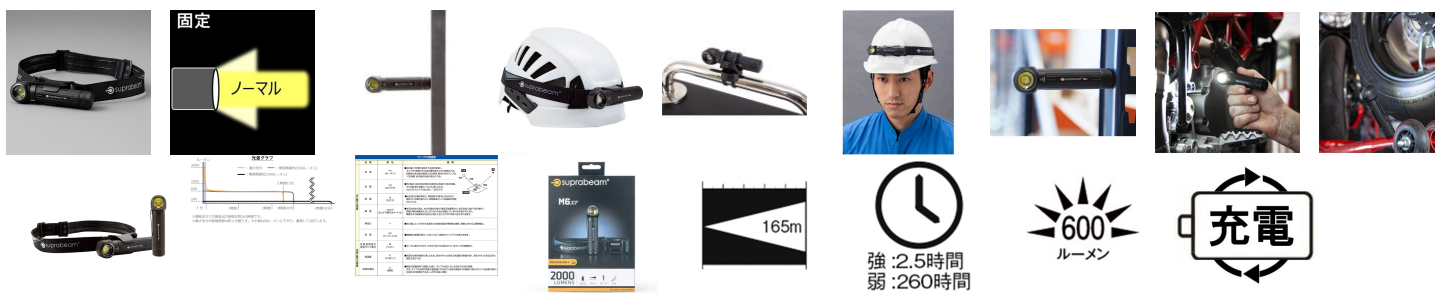

販売価格	20,400円(税抜) / 22,440円(税込)		
カタログ価格	20,400円(税抜) / 22,440円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/24 16:31現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ			



### 仕様

使用電池	リチウムイオン電池(付属)	カラー	ブラック
明るさ	最大光力:2000ルーメン 無段階調光:6~600ルーメン ※最大光力の照射時間は約1分間で す。その後600ルーメンに下がり継続し て点灯します。	点灯時間	最大光力時:2時間15分 無段階調光時:2時間30分~260時 間
最長照射距離	165m	光源	CREEパワーチップ1灯
照射パターン	ノーマルビーム(固定)	バッテリー容量	3000mAh
サイズ	全長:110mm 胴径:φ23mm ヘッド部:φ32mm	重量	114g(電池含)
照射角度	30-70°	充電時間	0~100%:4時間50分 80%まで:3時間30分
耐熱温度	-20~50°C	防水規格	IP68
材質	本体:アルミニウム	付属品	リチウムイオン電池、ヘッドバンド(裏面 シリコン付)、ヘルメット用マウント(裏面 接着シール付)、ストラップ、USBケーブ ル、取扱説明書

【注意事項】

※充電電池に直接USBケーブルを差し込み、充電してください。

※直接ライトの光を目に当てたり、点灯中に光源をのぞきこまないでください。

※ライトを点灯したまま、長時間レンズ面を下向きにした状態でテーブルなどに置かないでください。故障の原因になります。

約2秒長押しすると最大モードと無段階調光モードが切り替わります。

無段階調整へ切り替える場合はダブルクリックし、お好みの明るさになるまで長押しで調節してください。

コンパクトでありながらも最大2000ルーメンのパワーを兼ね備えたプロ仕様の商品です。

テールキャップ部にマグネットが埋め込まれており、様々な場所に取り付けてハンズフリーで周囲を照らすことができます。

付属のヘッドバンドに装着すれば、ヘッドライトとしてもご使用いただけます。専用のマウントで細かい角度調節も可能。

高張力アルミ製で過酷な使用にも耐える頑丈さと耐久性があります。

アルミボディーはLEDの熱を適度に冷却するヒートシンクの役割も果たします。

押しやすく、丈夫なシリコンスイッチを採用。

最後に使用した明るさを記憶し、次回使用時に再び調整する必要がありません。


ライト部取り外し可能

布製ヘッドバンド付

照射角固定・ノーマル照射タイプ。

比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。

代替品

	<p><b>品番</b> EA758SE-11</p> <p><b>コメント</b> バンドレスでは使用できません</p>
---	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.