


品番：EA758RX-15DS

品名：[充電式] ヘッドライト/LED(広角照明/ACアダプタ付)



販売価格	11,400円(税抜) / 12,540円(税込)		
カタログ価格	11,400円(税抜) / 12,540円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/26 02:09現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ			

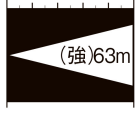

仕様

光源	白色LED球1灯(メイン) 白色LED球2灯(サブ)	電源	リチウムイオン充電電池(付属) 単3アルカリ乾電池×3本(別売)
使用電池	リチウムイオン充電電池(USBケーブル付き)	照射パターン	ワイドビーム(固定)
明るさ	【充電電池使用時】 強(メイン):585ルーメン 中(メイン):315ルーメン 弱(メイン):65ルーメン 強(サブ):50ルーメン 弱(サブ):25ルーメン 【アルカリ電池使用時】 強(メイン):400ルーメン 中(メイン):200ルーメン 弱(メイン):40ルーメン 強(サブ):48ルーメン 弱(サブ):24ルーメン	連続点灯時間	【充電電池使用時】 強(メイン):6.5時間 中(メイン):8.5時間 弱(メイン):18時間 強(サブ):16時間 弱(サブ):30時間 【アルカリ電池使用時】 強(メイン):12時間 中(メイン):20時間 弱(メイン):66時間 強(サブ):45時間 弱(サブ):80時間
照射距離	【充電電池使用時】 強:63m 中:47m 弱:22m 【アルカリ電池使用時】 強:50m	バッテリー 充放電回数	500回

	中:36m 弱:16m		
サイズ	ライト本体:69(W)×45(D)×50(H) mm 電池ボックス:79(W)×38(D)×62(H) mm	ベルト幅	25mm
重量	約243.5g(電池含む)	防水性能	IPX6
材質	ライト本体・電池ボックス:PC+ABS バンド:シリコンゴム	付属品	USBコード(Type-C)、ACアダプター、 ヘルメットクリップ、ポーチ
照射角固定・ワイド照射タイプ 広範囲の照射に特化したモデル			
ヘッドバンドが最初からセットされているので、開梱してすぐに使えます。			
ずれにくいシリコンゴム製のヘッドバンドでヘルメットに最適			
ヘッド角度調整可能			
充電電池と乾電池の使い分けが可能です。			
電池蓋は開閉に便利なスライド式			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.