


品番：EA758RX-5

品名：[単3x3本] ヘッドライト/LED(距離センサー/白・赤光)

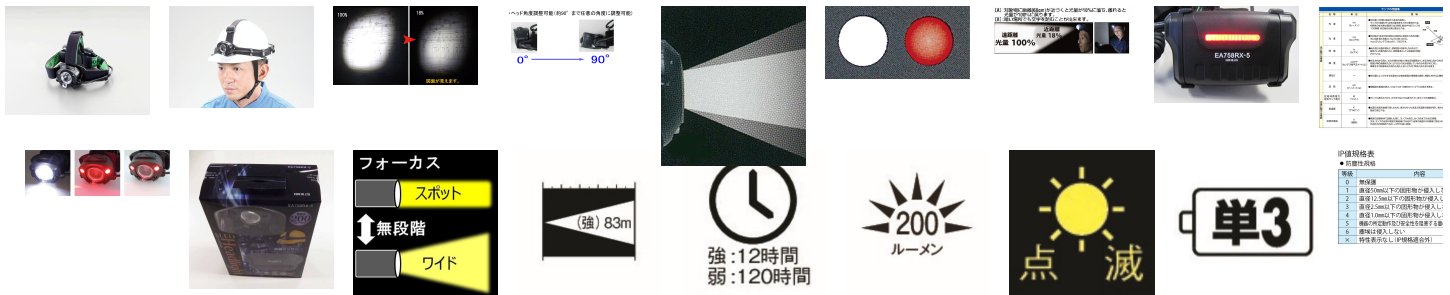

販売価格	4,100円(税抜) / 4,510円(税込)		
カタログ価格	4,100円(税抜) / 4,510円(税込)		
在庫数	最新在庫: 74 (2026/04/30 18:12現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



距離センサーにより、メイン灯と照射物の距離が60cm以上の時は強モードで、60cm以下の時は自動的に弱モードになります

仕様

使用電池	単3電池×3本(付属)	明るさ	200ルーメン～14ルーメン(強⇔弱)、8ルーメン(サブ)
電池寿命	強⇔弱:約12時間～約120時間 サブ赤色LED:100時間(強モード)、 700時間(弱モード)、 750時間(点滅モード)	照射パターン	フォーカス(スポット⇔ワイド)
照射距離	83m(強モード)	光源	白色LED球1灯(メイン)、 赤色LED球2灯(サブ)
サイズ	71(W)×40(D)×48(H)mm	重量	200g(電池含)
ベルト幅	25mm	防水性能	IPX4

- ヘッド角度調整可能
- 後部認識灯で後方も安全
- ヘルメットクリップ付
- [A] 対象物に距離(60cm)が近づくと光量が18%に落ち、離れると光量が100%に戻ります。

【B】暗い場所でも文字を読むことができます。

ヘッドバンドが最初からセットされているので、開梱してすぐに使えます。

照射角調整・フォーカスコントロールタイプ。  
スポット⇔ワイドを無段階で調整可能なモデル。

注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

#### 代替品



**品番** EA758RX-10B  
**コメント** 変更点:明るさ照射距離

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.