


品番 : EA758RX-5

品名 : [単3x3本] ヘッドライト/LED(距離センサー/白・赤光)

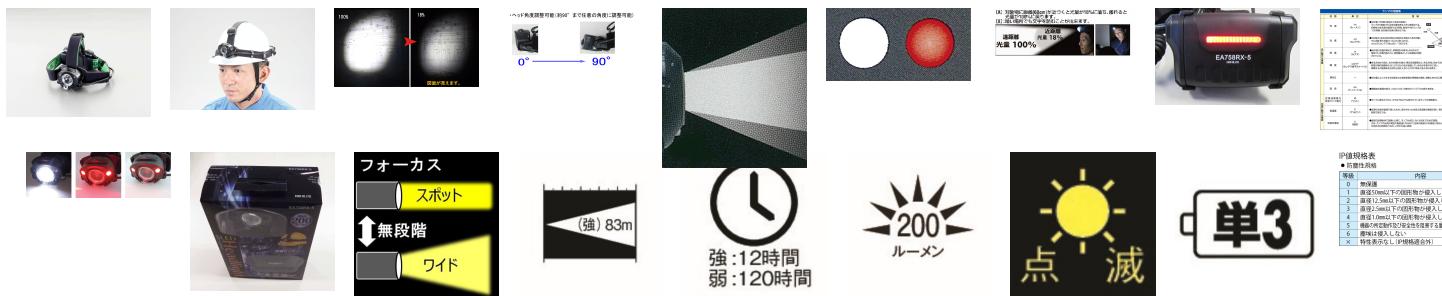

販売価格	4,100円(税抜) / 4,510円(税込)		
カタログ価格	4,100円(税抜) / 4,510円(税込)		
在庫数	最新在庫: 11 (2025/12/16 01:57現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2093ページ		



距離センサーにより、メイン灯と照射物の距離が60cm以上の時は強モードで、60cm以下の時は自動的に弱モードになります

仕様

使用電池	単3電池×3本(付属)	明るさ	200ルーメン～14ルーメン(強⇒弱)、8ルーメン(サブ)
電池寿命	強⇒弱:約12時間～約120時間 サブ赤色LED:100時間(強モード)、 700時間(弱モード)、 750時間(点滅モード)	照射パターン	フォーカス(スポット⇒ワイド)
照射距離	83m(強モード)	光源	白色LED球1灯(メイン)、 赤色LED球2灯(サブ)
サイズ	71(W)×40(D)×48(H)mm	重量	200g(電池含)
ベルト幅	25mm	防水性能	IPX4

ヘッド角度調整可能

後部認識灯で後方も安全

ヘルメットクリップ付

【A】対象物に距離(60cm)が近づくと光量が18%に落ち、離れると光量が100%に戻ります。

【B】暗い場所でも文字を読むことが出来ます。

ヘッドバンドが最初からセットされているので、開梱してすぐに使えます。

照射角調整・フォーカスコントロールタイプ。

スポット↔ワイドを無段階で調整可能なモデル。

注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

代替品



品番 EA758RX-10B

コメント 変更点:明るさ照射距離

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.