


品番 : EA758RY-101

品名 : [充電式] ヘッドライト/LED(バンドレス)

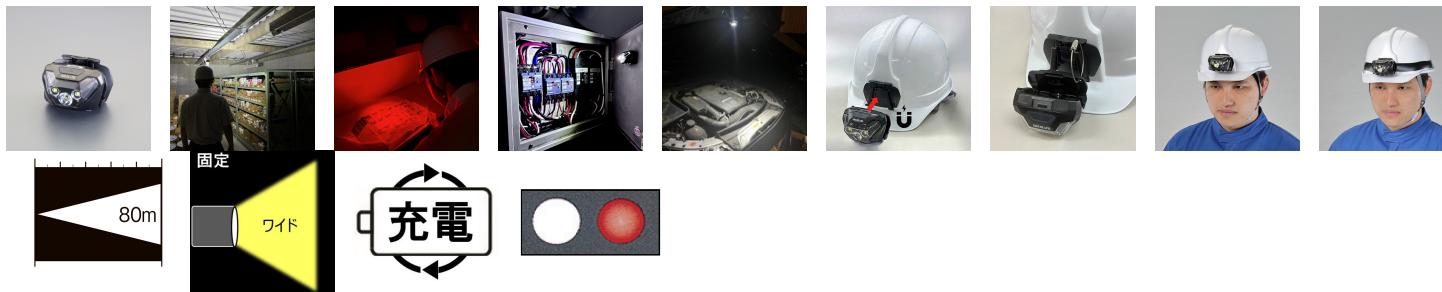

販売価格	4,020円(税抜) / 4,422円(税込)		
カタログ価格	4,020円(税抜) / 4,422円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/02/03 14:33現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2044ページ		



カタログ訂正

25/11/12 布製ヘッドバンド、ヘルメットクリップは付属していません。(No.57 1160)

わざらわしいヘッドバンドが不要なバンドレス軽量ヘッドライト

#### 仕様

使用電池	リチウムイオンバッテリー(内蔵)	照射パターン	強、中、弱、エコ、赤色LED
照射モード	ワイドビーム(固定)	明るさ	強:750ルーメン 中:350ルーメン 弱:100ルーメン エコ:25ルーメン 赤色:1ルーメン
連続点灯時間	強:1.5時間 中:5.5時間 弱:12時間 エコ:15時間 赤色:30時間	照射距離	強:80m 中:50m 弱:10m エコ:- 赤色:-
光源	白色LED3灯 赤色LED2灯	充電時間	2.5時間
サイズ	64×39×44mm	バンド幅	25mm
重量	73g(ライト部のみ)	材質	ABS、ポリカーボネート

防水性能	IPX4	付属品	粘着シール付マグネットベース、ゴム製ヘッドバンド(マグネットベース付)、USB充電コード
ヘッド角度調整可能(60°)			
万が一の脱落が気になる場合、マグネット側とライト側のベースにφ3mmの穴があいている為、落下防止用のワイヤーや紐を通す事も可能です。			
★ヘルメットにマグネットベースを貼り付ける事でヘッドライト装着時にバンドが不要です。			
★ヘルメットにベースを貼り付けるのが困難な場合、付属のゴム製ヘッドバンド(マグネットベース付)で使用する事も可能です。			
★ライト側にもマグネットが付いているので、鉄部に取り付けて簡易的なワークライトとしても使えます。			

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.