



品番：EA758RY-4S

品名：[充電式] フラッシュライト/LED(ホルスター付)

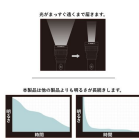

販売価格	8,830円(税抜) / 9,713円(税込)		
カタログ価格	8,830円(税抜) / 9,713円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/22 11:41現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ			

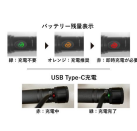

強:2時間  
弱:30時間



### 仕様

〈フラッシュライト〉			
使用電池	リチウムイオン充電電池(本体内蔵)	照射パターン	フォーカス(スポット⇄ワイド)
明るさ	ブースト:3000ルーメン 強:1500ルーメン 中:400ルーメン 弱:50ルーメン	連続点灯時間	ブースト:20秒 強:2時間 中:5時間 弱:30時間
照射距離	ブースト:316m 強:238m 中:120m 弱:40m	充電時間	2時間
サイズ	51.5×218mm	重量	345g
耐衝撃性	1m	防水防塵性能	IP66
材質	アルミニウム、ABS樹脂、ポリカーボネート	付属品	USB TypeCコード、ストラップ
明るさ4段階・スポット・ワイド切替可能なライト			
長押し(1秒)でブースト、ダブルクリックで点滅			

長時間明るさを維持する LitEngine IC 搭載			
ブーストモード後は弱モードへ移行します。(20秒経過orスイッチプッシュ時)			
ツイストフォーカス機能付き			
バッテリー残量表示付き			
〈ライトホルスター〉			
サイズ	62×220mm	ベルト通し幅	50mm
ライト受部内径	45×45mm	デニール	1680D
材質	ポリエステル		

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.