


品番 : EA758SB-61

品名 : [充電式] フラッシュライト/LED(防爆構造/黄)

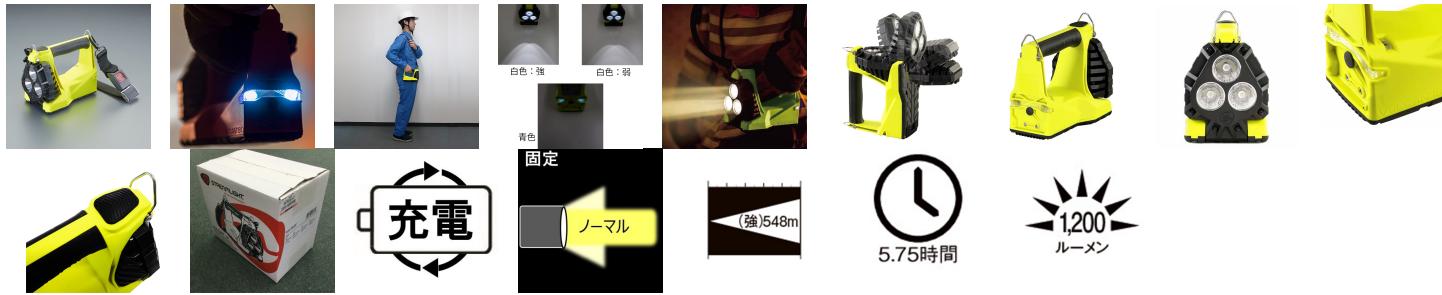

|         |                               |      |   |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 59,200円(税抜)／65,120円(税込)       |      |   |
| カタログ価格  | 59,200円(税抜)／65,120円(税込)       |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 14 (2026/02/06 09:34現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                             | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0170ページ 2041ページ               |      |   |



ヘッド部180°可動により、据え置きライトとしても便利に使用できます

#### 仕様

|                 |                              |        |                           |
|-----------------|------------------------------|--------|---------------------------|
| メーカー            | ストリームライト(STREAM LIGHT)       | 型番     | 44307                     |
| 商品名             | VULCAN                       | 使用電池   | リチウムイオン電池(ACアダプター付)       |
| 照射パターン          | ノーマルビーム(固定)                  | 照射モード  | 強、弱                       |
| 明るさ             | 強:1200ルーメン<br>弱:350ルーメン      | 連続点灯時間 | 強:5.75時間<br>弱:16時間        |
| 充電時間            | 9時間                          | 照射距離   | 強:548m<br>弱:296m          |
| 光源              | 白色LED3灯<br>青色LED2灯(後部灯)      | 材質     | 本体:ナイロン樹脂<br>レンズ:ポリカーボネート |
| サイズ             | 188×108×110(H)mm             | 重量     | 1.12kg                    |
| 防塵・防水性能         | IP67                         | 耐衝撃性   | 2m                        |
| 付属品             | ショルダーベルト、充電器、DCアダプター、ACアダプター | カラー    | イエロー                      |
| ショルダーベルト掛け用Dカン付 |                              |        |                           |

バッテリー残量表示機能付

スイッチの長押しで強→弱へ切り替え

2灯の青色テールライトにより、濃い煙の中での視認性が高まります。

ヘッド部180°可動により、据え置きライトとしても便利に使用できます

手袋をしても押しやすい大型プッシュボタンスイッチ

防爆構造(日本国内の防爆規格は取得しておりません。)

SGS認証

Class I, Division 2 Groups A, B, C, D

Class II Division 2 Groups F, G

Class III;Temperature Class T4

米国防火協会(NFPA)1901認証

照射角固定・ノーマル照射タイプ。

比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.