


品番：EA758SB-66

品名：[充電式] フラッシュライト/LED

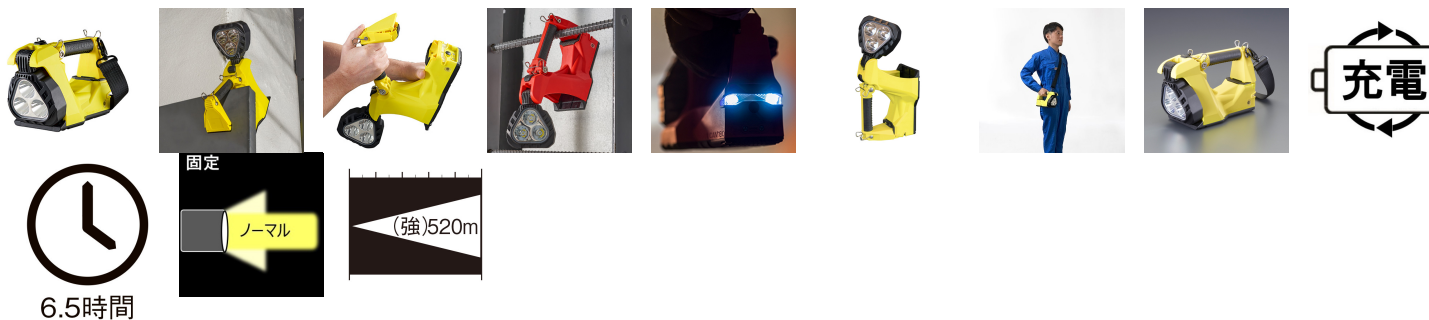

販売価格	55,800円(税抜) / 61,380円(税込)		
カタログ価格	55,800円(税抜) / 61,380円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/06/22 13:09現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2040ページ		



明るさ1700ルーメン。いろいろな所に固定できるクランプハンドルと340°可動式ヘッドを備えています。

### 仕様

メーカー	ストリームライト(STREAM LIGHT)	型番	44371
商品名	VULCAN CLUTCH	使用電池	リチウムイオン電池
照射パターン	ノーマルビーム(固定)	照射モード	強、弱、点滅
明るさ	強: 1700ルーメン 弱: 380ルーメン	照射距離	強: 520m 弱: 245m
連続点灯時間	強: 6.5時間 弱: 18時間 点滅: 25時間	充電時間	5時間
光源	白色LED3灯 青色LED2灯(後部灯)	材質	本体: ナイロン樹脂 レンズ: ポリカーボネート
サイズ	116.8×238.5×162.6(H)mm	重量	1.2kg
防塵・防水性能	IP67(水深1m:30分)	耐衝撃性	2m
カラー	イエロー	付属品	ショルダーベルト、充電器、DCアダプター、ACアダプター

ヘッド部340°可動により、据え置きライトとしても便利に使用できます。

スイッチを4秒長押しすると点滅モードになります。

汎用性の高いクランプハンドル

耐衝撃性に優れたナイロン製ボディ

バッテリー残量表示機能付

手袋をしていても押しやすい大型プッシュボタンスイッチ

2灯の青色テールライトにより、濃い煙の中での視認性が高まります。

照射角固定・ノーマル照射タイプ。  
比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.