


品番 : EA758SB-81


品名 : [充電式] フラッシュライト/LED(防爆構造/レンズ)



販売価格	43,700円(税抜) / 48,070円(税込)		
カタログ価格	43,700円(税抜) / 48,070円(税込)		
在庫数	最新在庫: 8 (2026/07/06 13:24現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0170ページ2041ページ		

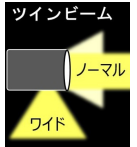

 強 : 4.25時間  
弱 : 16時間



369m

メインライトはスポット照射で長距離を照らし、サブは下向きに広範囲を照らします

### 仕様

メーカー	ストリームライト (STREAM LIGHT)	型番	91830
商品名	SURVIVOR PIVOT	使用電池	リチウムイオン電池 (ACアダプター付) (※別売のアダプター使用で単3x3本も使用可能)
照射モード	強(スポット) 弱(スポット) 強(ワイド) 弱(ワイド) 同時照射(強) 同時照射(弱)	ルーメン	強(スポット): 300 弱(スポット): 70 強(ワイド): 300 弱(ワイド): 70 同時照射(強): 325 同時照射(弱): 80
連続点灯時間	強(スポット): 4.25 弱(スポット): 16 強(ワイド): 4.25 弱(ワイド): 16 同時照射(強): 3.75 同時照射(弱): 13	照射距離	強(スポット): 369m 弱(スポット): 184m 強(ワイド): 35m 弱(ワイド): 17m 同時照射(強): 276m 同時照射(弱): 141m
照射パターン	ツインビーム (2方向)	光源	白色LED球
サイズ	72.6×92.5×201(H)mm	重量	499g(充電電池含)

充電時間	約5時間	材質	本体:耐衝撃性ポリマー樹脂 レンズ:ポリカーボネート(傷防止コーティング)
耐衝撃性	2m	カラー	オレンジ
付属品	充電器、ACアダプター、DCアダプター	防塵・防水性能	IP67(水深1m)
ヘッド角度調整可能(90°)			
強力なバネ式クリップがベルトやギアをしっかりと固定します。			
マグネット付			
ゴム製のスイッチなので厚手の手袋をはめていても簡単に操作できます。			
超強靱なポリマー構造により、耐久性に優れています。			
SGS認証 Class I & II, Division 1, Groups A, B, C, D, E, F, G; Class III, T-Code: T3/T4			
防爆構造(日本国内の防爆規格は取得していません。)			
照射角固定・ツインビーム(2方向)タイプ。 異なる性質のLEDを2ヶ所に搭載しており、前方照射(ノーマル)→下方照射(ワイド)→前方&下方(同時照射)等の切替が可能なモデル。			
※別売の変換アダプター(EA758SB-87)を使えば単3電池での使用も可能です。			

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.