



品番：EA758SD-6

品名：[充電式] フラッシュライト/LED(黒)

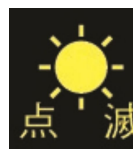

販売価格	30,100円(税抜) / 33,110円(税込)		
カタログ価格	30,100円(税抜) / 33,110円(税込)		
在庫数	最新在庫: 50 (2026/05/22 03:23現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2038ページ		

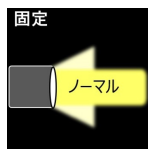

### 仕様

メーカー	ストリームライト(STREAM LIGHT)	型番	76117
シリーズ	スティンガー(STINGER)	商品名	POLYSTINGER
使用電池	ニッケル水素電池	照射パターン	ノーマルビーム(固定)
照射モード	強、中、弱、点滅	明るさ	強:485ルーメン、 中:240ルーメン、 弱:120ルーメン
連続点灯時間	強:3時間、 中:5.5時間、 弱:10時間 点滅:7.5時間	充電時間	16時間
照射距離	強:322m、中:228m、弱:161m	光源	LED球
材質	ボディ:ナイロンポリマー レンズ:ポリカーボネート	サイズ	φ45×205mm
重量	326g(充電電池含)	防水性能	IPX4
耐衝撃性	3m	ボディカラー	ブラック
付属品	充電器、ACアダプター、取付ねじ		


スイッチを素早く2回押すと点滅モードになります。

交換用バッテリーはEA758SD-17Bをご使用下さい。

壁掛け用充電ホルダーを用いて充電する事ができます。

照射角固定・ノーマル照射タイプ。  
比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。

#### 代替品

	<p><b>品番</b> EA758RY-4</p> <p><b>コメント</b> 明るさ:1500LM／集散光機能付き</p>
---	--

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.