


品番：EA758SD-82

品名：[単3x2本] フラッシュライト/LED(防爆構造/ブラック)

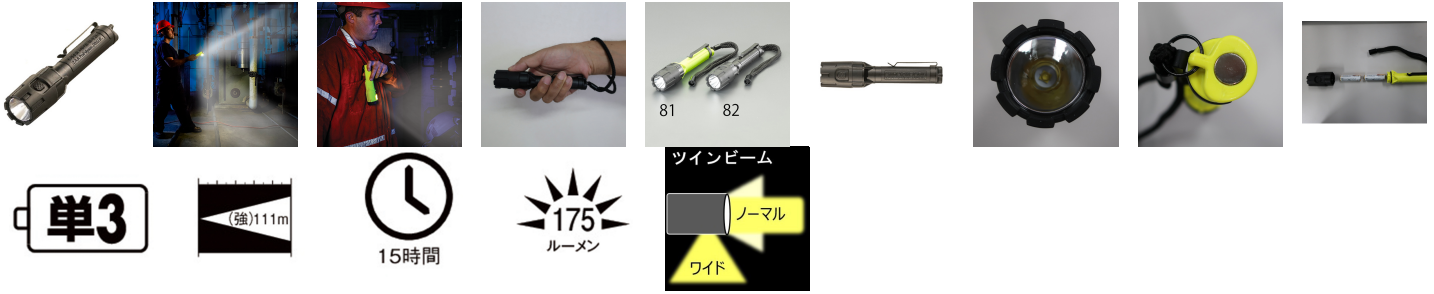

販売価格	8,690円(税抜) / 9,559円(税込)		
カタログ価格	8,690円(税抜) / 9,559円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/06/16 18:59現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



カタログ訂正 24/04/30 光源の訂正。誤: 白色LED球、正: C4スーパーLED球(1018 No.55)

前方と足元を同時に照らすことができます。

仕様

メーカー	ストリームライト(STREAM LIGHT)	型番	67753
商品名	DUALIE	使用電池	単3電池×2本(付属)
カラー	ブラック	明るさ	ノーマル ワイド 同時照射
ルーメン	ノーマル:115 ワイド:115 同時照射:175	電池寿命(時間)	ノーマル:24 ワイド:24 同時照射:15
照射パターン	ツインビーム(2方向)	耐衝撃性	2m
照射距離	ノーマル:111m ワイド:17m	光源	C4スーパーLED
サイズ	φ34×155mm	重量	111g(電池含)
材質	本体:耐腐食性ポリマー樹脂	防水性能	IPX4

レンズ:ポリカーボネート(傷防止コーティング)

前方と足元を同時照射で死角をなくし、滑りや転倒を防ぐのに役立ちます

前方、足元それぞれスイッチが独立しているため、片方のみ、前方・足元の同時照射が可能です。

クリップ付きのため、胸ポケットなどに留めることでハンドフリーライトとしても使用できます。

端部にマグネット付で金属面に固定してフリーハンドで作業ができます。

SGS認証

Class I, II, Division 1, Groups A, B, C, D, E, F, G

Class III; CL I, ZN 0, IIC; Exia; T-Code: T4

IECEX規格適合品

防爆構造(日本国内の防爆規格は取得していません。)

照射角固定・ツインビーム(2方向)タイプ。

異なる性質のLEDを2ヶ所に搭載しており、前方照射(ノーマル)→下方照射(ワイド)→前方&下方(同時照射)等の切替が可能なモデル。

注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

代替品



品番 EA758SD-81

コメント 色:黒・黄

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.