

品番：EA758SD-8A


品名：[充電式] フラッシュライト/LED(防爆構造/黒)



販売価格	39,600円(税抜)／ 43,560円(税込)		
カタログ価格	39,600円(税抜)／43,560円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/03/04 18:44現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0170ページ2041ページ		



強 :5時間
弱 :16時間

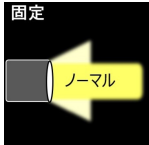

仕様

メーカー	ストリームライト (STREAM LIGHT)	型番	76442
シリーズ	スティンガー (STINGER)	商品名	POLYSTINGER
使用電池	ニッケル水素充電電池 (ACアダプター付)	照射パターン	ノーマルビーム (固定)
照射モード	強、弱、ムーンライト	明るさ	強:260ルーメン 弱:80ルーメン ムーンライト:1.3ルーメン
連続点灯時間	強:5時間 弱:16時間 ムーンライト:20日間	充電時間	16時間
照射距離	強:253m 弱:151m	光源	LED球
材質	レンズ:ポリカーボネート ボディ:ナイロンポリマー	サイズ	φ45×259mm
重量	382g(充電電池含)	防水性能	IPX4
耐衝撃性	3m	付属品	充電器×2、ACアダプター、DCチャージコード
カラー	ブラック		

SGS認証	
-------	--

Class I , II , Division 1, Groups C, D, F, G; Class I , Division 2, Groups A, B, C, D; ClassIII, 138℃
防爆構造(日本国内での防爆規格は取得しておりません。)
バッテリーは1000回程度まで、再充電が可能です。
本体は丈夫で耐薬品性・耐腐食性に優れたナイロンポリマーを使用
ストラップ付
照射角固定・ノーマル照射タイプ。 比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。

代替品

	品番	EA758SD-9AA
	コメント	同型 黄色

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.