



品番：EA758SE-49

品名：[単3x3本] ヘッドライト/LED(防爆構造)

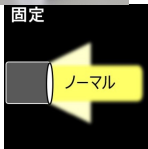

販売価格	11,800円(税抜) / 12,980円(税込)		
カタログ価格	11,800円(税抜) / 12,980円(税込)		
在庫数	最新在庫: 70 (2026/04/25 20:56現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0172ページ2047ページ		

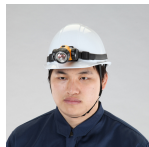

重い手袋を着用していても使いやすい押しボタン式のオン/オフスイッチ

仕様

メーカー	ストリームライト(STREAM LIGHT)	型番	61200
商品名	HAZ-LO	使用電池	単3×3本(付属)
照射パターン	ノーマルビーム(固定)	明るさ	270ルーメン(固定)
連続点灯時間	8時間	照射距離	150m
光源	LED球	材質	本体:樹脂 レンズ:ポリカーボネート
サイズ	47.6×63.5×78.2mm	重量	201g
耐衝撃性	1m		

90度に上下方向調整可能

重い手袋を着用していても使いやすい押しボタン式のオン/オフスイッチ。

ゴム製ヘッドバンド付

UL規格

Class I ,Division 1, Grpips A,B,C,D

Class II , Division I , Groups E,F,G
ClassIII, Temperature Code:T4

IECEX規格、ATEX規格適合

防爆構造(日本国内の防爆規格は取得していません。)

照射角固定・ノーマル照射タイプ。
比較的中央部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。

注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.