



品番 : EA758SE-70

品名 : [単3x2本] ミリタリーライト/LED(白・赤・青・緑・IR)

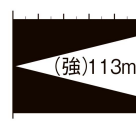

|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 20,100円(税抜) / 22,110円(税込)    |      |   |
| カタログ価格  | 20,100円(税抜) / 22,110円(税込)    |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 (2026/06/24 12:42現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ |                              |      |   |

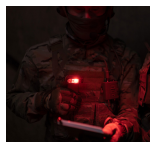

仕様

|        |  |        |  |
|--------|--|--------|--|
| メーカー   | ストリームライト(STREAM LIGHT)   | 型番     | 14803  |
| シリーズ   | サイドワインダー(SIDEWINDER)   | 商品名    | SIDEWINDER X   |
| 照射パターン | ノーマルビーム(固定)  | 照射モード  | 強、中、弱、エコ、点滅  |
| 使用電池   | 単3×2本(付属)もしくはCR123Ax1本(別売)   | 光源     | 白色、赤色、青色、緑色、赤外線LED(IR)<br>※カラーLED(赤・青・緑)は2種類をユーザー設定  |
| 明るさ    | 強(白):275ルーメン<br>中(白):80ルーメン<br>弱(白):35ルーメン<br>エコ(白):5ルーメン<br>赤:6.5ルーメン<br>青:2.0ルーメン<br>緑:8.0ルーメン | 連続点灯時間 | 【単3使用時】<br>強(白):4.75時間<br>中(白):13時間<br>弱(白):30時間<br>エコ(白):150時間<br>点滅(白):10.5時間<br>赤・青・緑:50時間<br>赤・青・緑(点滅):100時間<br>IR:40時間<br>【CR123A使用時】<br>強(白):2.75時間<br>中(白):8時間<br>弱(白):19時間<br>エコ(白):100時間<br>点滅(白):5.75時間<br>赤・青・緑:30時間<br>赤・青・緑(点滅):50時間<br>IR:20時間 |

|  |  |         |                       |
|--|--|---------|-----------------------|
| 照射距離   | 強(白):113m<br>中(白):60m<br>弱(白):40m<br>エコ(白):14m<br>赤:13m<br>青:7m<br>緑:18m<br>IR:— | 赤外線波長   | 50mW                  |
| サイズ  | 30×61×117(H)mm   | 重量      | 124g(電池含)             |
| 材質   | 本体:耐衝撃・耐候性ナイロン<br>レンズ:ポリカーボネート   | 防塵・防水性能 | IPX7(水深1mで約30分間の防水性能) |
| 耐衝撃性   | 3m   |         |                       |
| ヘッド角度調整可能(185°)  |  |         |                       |
| 各色ダブルクリックで点滅します。   |  |         |                       |
| 引いて回すロック式回転スイッチで照射色を選ぶことができます。   |  |         |                       |
| プッシュボタン式スイッチにより、選択した照明光源を有効／無効にすることができ、出力は低レベルから始まり、4段階の段階を経て最高レベルまで上がります。 |  |         |                       |
| プッシュボタンをダブルクリックすると、選択した光源の高出力ストロボが作動します。                                   |  |         |                       |

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.